

技術データシート

偏向ミラー

製品番号: 50104730

US 60-1248 W

目次

- 仕様書
- 寸法図
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

含む	ブラケット M6 2個
タワーとミラーのタイプ	表面偏向ミラー

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	25 mm x 68 mm x 1,258 mm
正味重量	1,908 g
筐体色	黄色、RAL1021番
取り付けの種類	回転アタッチメント 溝に取付け
センサに適合	据置型バーコードリーダ
ミラー長	1,248 mm
ミラー幅	60 mm


分類

関税分類番号	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	31241706

寸法図


すべての寸法表記はミリメートル

ミラー

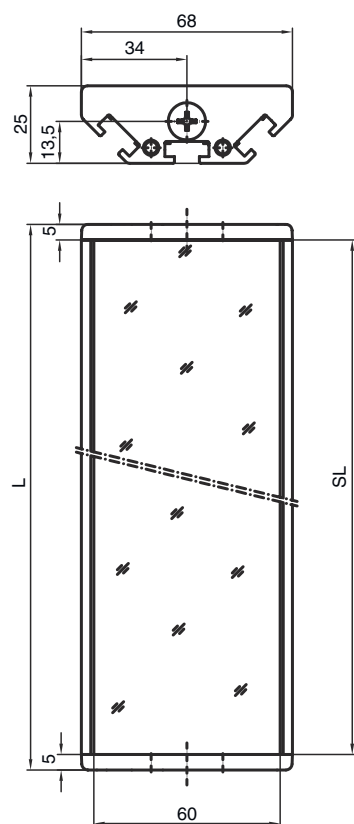


L 長さ = 1258 mm
SL ミラー長 = 1248 mm

取り付け間隔

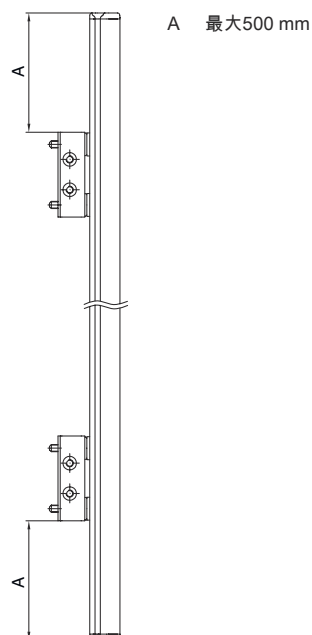

寸法図


標準角度BT-2UM60による取り付け

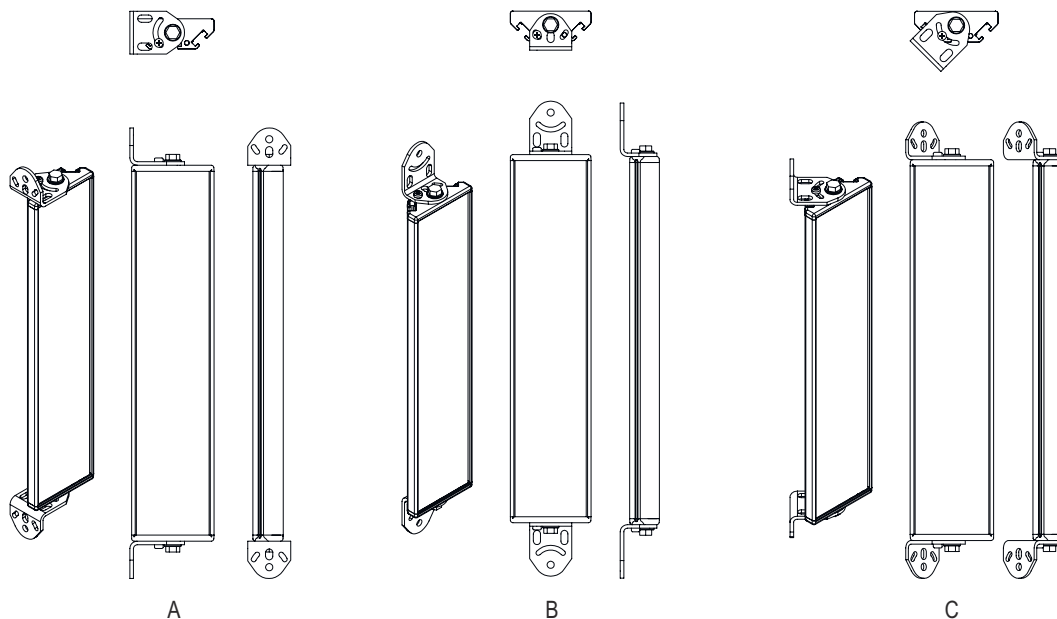

- A 側面
- B 背面に
- C 斜めに調節可能 (0 - 90°)

寸法図

旋回ホルダBT-2SB10による取り付け

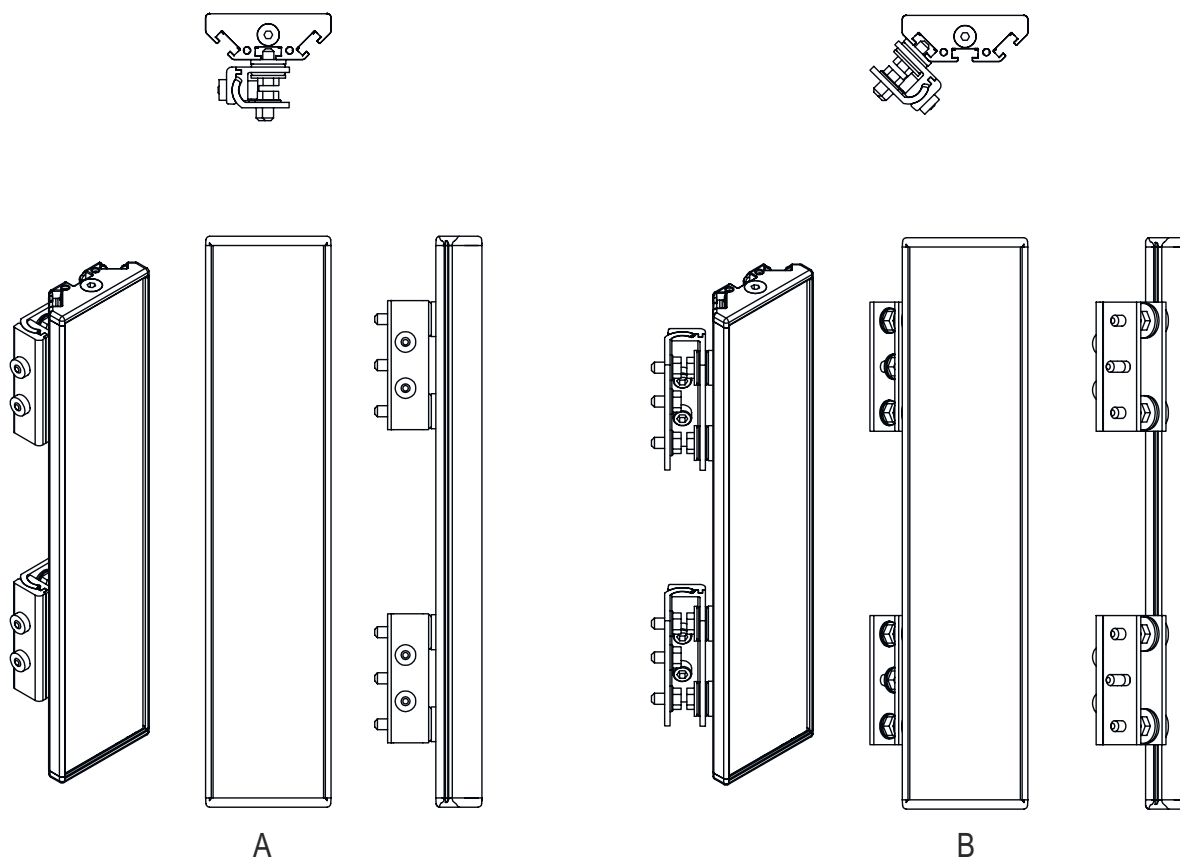

A 背面に
B 側面45°

アクセサリ

取り付け技術-取り付けブラケット

製品番号	名称	製品	説明
430105	BT-2UM60	ブラケット	取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 素材: 金属

取り付け技術-回転アタッチメント

製品番号	名称	製品	説明
424422	BT-2SB10	ブラケットセット	含む: BT-SB10 2個 取り付け部のモデル: ホルダークランプ 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: クランプ可, 側面のリップ溝 取り付け部の種類: 旋回可 スイベル範囲: -8 ... 8° 素材: 金属

アクセサリ

注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。