

技術データシート


ミューティング-センサ-セット

製品番号: 426520

Set-AC-MLX-2SA

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 寸法図

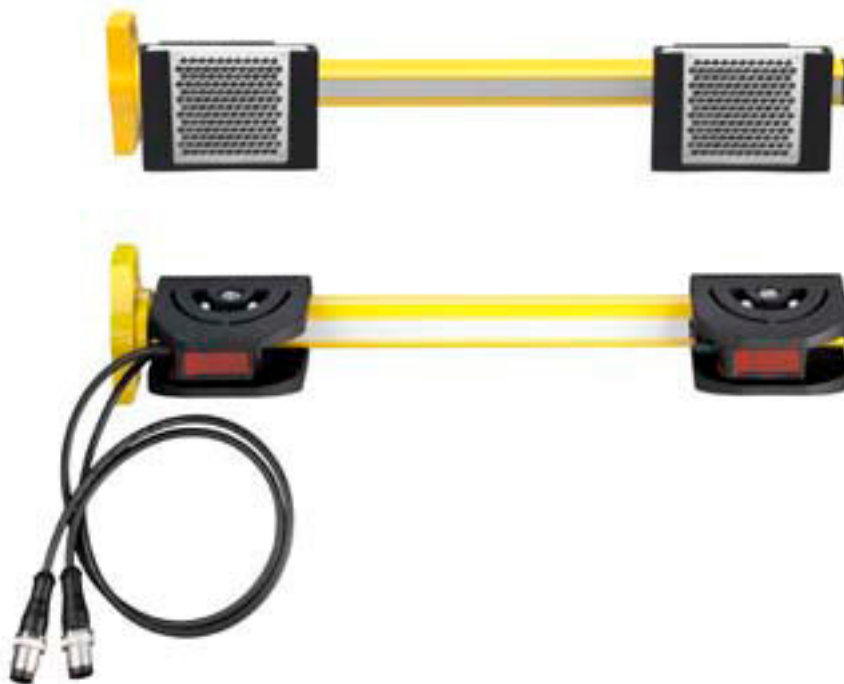

写真と異なる場合があります

セットは以下で構成されています

数量	製品番号	名称	製品	説明
  	1	50146483	PRK25C.D/PX-410-M12	偏光反射光電センサ
	1	50146484	PRK25C.D/PX-700-M12	偏光反射光電センサ
	2	50022814	TKS 50X50	リフレクタ
アプリケーション: リダイレクトされた物体の検出 限界動作範囲: 0.05 ... 10 m 光源: LED, 赤 供給電圧: DC デジタルスイッチ出力: 1 St. スイッチ出力 1: トランジスタ, PNP, ダークオン スイッチング周波数: 1,500 Hz コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, 410 mm, M12, PUR, 4 -極 アプリケーション: リダイレクトされた物体の検出 限界動作範囲: 0.05 ... 10 m 光源: LED, 赤 供給電圧: DC デジタルスイッチ出力: 1 St. スイッチ出力 1: トランジスタ, PNP, ダークオン スイッチング周波数: 1,500 Hz コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, 700 mm, M12, PUR, 4 -極 外形: 方形 プリズム反射板サイズ: 4 mm 反射面: 47 mm x 48 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PMMA8N 取り付け: 通路設置, 接着可				

仕様書

基本仕様

シリーズ	ACセット
適している	MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア

光学的仕様

動作範囲	0.05 ... 4 m
動作範囲	0.05 ... 8 m、リフレクタTK(S) 100x100あり
基準リフレクタ	リフレクタTKS 50x50あり

機械の仕様

正味重量	1,210 g
筐体色	黄色、RAL1021番
取り付けの種類	同梱のアタッチメント
ミューティングセンサの種類	回帰反射式光電センサ PRK 25C
ミューティングセンサ数	2 個数
リフレクタ数	2 個数

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ECLASS 13.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

