

技術データシート

接続部

製品番号: 50037325

MA 4 D.7



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

シリーズ	MA 4
適している	バーコードポジショニングシステム シ リーズBPS 3x
インターフェイスに適合	SSI

電氣的仕様

サプレッサ	極性逆付防止
パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	10 ... 30 V, DC

コネクタ

コネクタ数	2 個数
コネクタ 1	
機能	データインターフェイス
コネクタの種類	クランプ
極数	24 -極
コネクタ 2	
機能	サービスインターフェイス
コネクタの種類	D-sub コネクタ
極数	9 -極

機械の仕様

外形	立方体
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	118 mm x 33 mm x 180 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ鋳造
正味重量	672 g
筐体色	赤

操作と表示

表示の種類	LC-ディスプレイ
LED	
LEDの数	1 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	-10 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず)	90 %

認証

保護等級	IP 54
保護等級	III

分類

関税分類番号	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェイス
コネクタの種類	クランプ
ケーブルグラウンド	PG11
極数	24 -極

クランプ

割り当て	
1	SSIデータ+
2	SSIデータ+
3	SSIデータ-
4	SSIデータ-
5	n.c.
6	n.c.
7	SSI CLK-
8	n.c.
9	SE 1
10	n.c.
11	VDD_SE
12	GND_SE
13	SSI CLK+
14	SA1
15	n.c.

電氣的接続

クランプ

割り当て

16	GND_SA
17	V_IN
18	V_IN
19	GND_IN
20	GND_IN
21	PE
22	PE
23	n.c.
24	n.c.

コネクタ 2

機能	サービスインターフェイス
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	オス
極数	9 -極

ピン ピン配列

1	n.c.
2	RxD
3	TXD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.

操作と表示

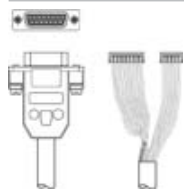
LED ディスプレー

意味

1	緑	スイッチ出力/スイッチ状態
---	---	---------------

アクセサリ

コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50035355	KB 031-3000	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: RS 232, RS 485 コネクタ 1: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 15 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: JST ZHR シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。