

Technisches Datenblatt

Adapter

Art.-Nr.: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung max. 50 V AC / 60 V DC

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses Rundstecker

Gewindegröße M8

Typ female

Polzahl 4 -polig

Ausführung axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses Rundstecker

Gewindegröße M8

Typ male

Polzahl 3 -polig

Ausführung axial

Leitungseigenschaften

Geschirmt Nein

Mechanische Daten

Schlüsselweite 9 mm

Nettogewicht 9 g

Werkstoff PUR

Zertifizierungen

Schutzart IP 67

Klassifikation

Zolltarifnummer 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ECLASS 14.0 27440106

ECLASS 15.0 27440106

ECLASS 16.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925

UNSPSC 26.08 32151900

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses Rundstecker

Gewindegröße M8

Typ female

Polzahl 4 -polig

Ausführung axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses Rundstecker


Gewindegröße M8

Typ male


Polzahl 3 -polig

Ausführung axial

Schaltbilder

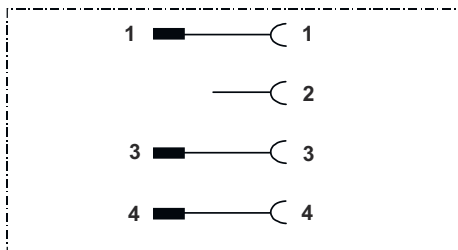

Zubehör Allgemein

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|----------|---------------|----------|---|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | Werkzeug | Art: Drehmomentschlüssel Schlüsselweite: 13 mm Drehmoment: 0,6 N·m Werkstoff: Kunststoff, Edelstahl Umgebungstemperatur: -40 ... 120 °C |

Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehöartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.