

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 150757

CB-M12-CC15

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

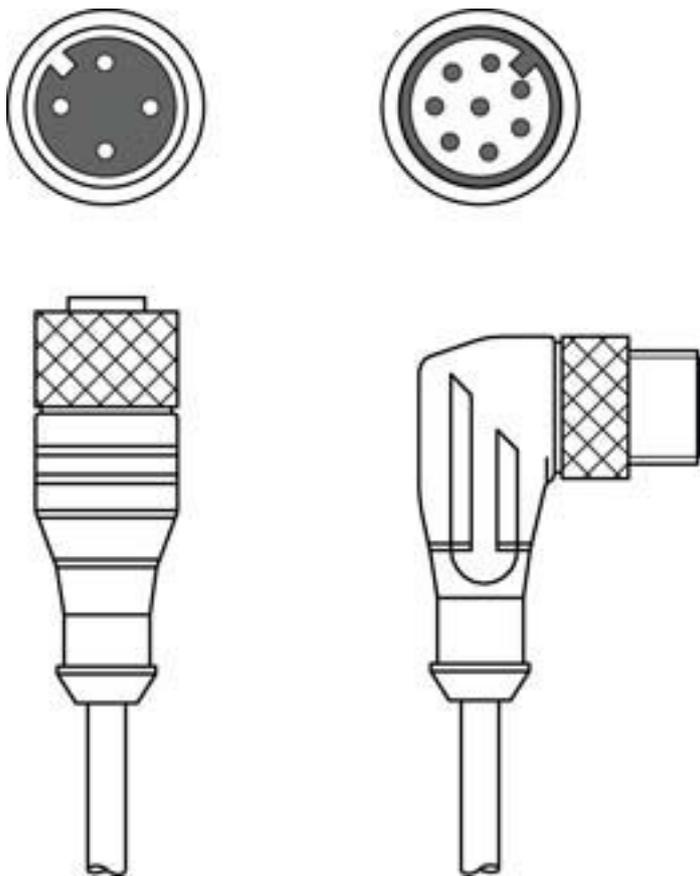


Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Elektrische Daten

#### Anschluss

##### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

##### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	gewinkelt

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	4 St.
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungslänge	1.500 mm

#### Umgebungsdaten

#### Zertifizierungen

#### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Elektrischer Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	gewinkelt