

技術データシート

アダプタ

製品番号: 50149892

D U-M12-CA-K PWR27

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

コネクタ

コネクタ数	2 個数
コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	12 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	ミニジャック
伝導特性	
AWG	18

機械の仕様

レンチサイズ	18 mm
正味重量	31 g
差し込み繰り返し回数、最大	> 50

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 85 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 20
------	-------

分類

関税分類番号	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	12 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

ピン ピン配列

1	n.c.
2	VCC
3	n.c.
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	GND
8	n.c.
9	n.c.
10	n.c.
11	n.c.
12	n.c.

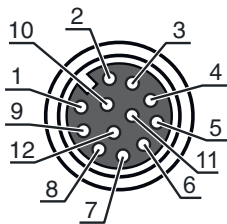

コネクタ 2

コネクタの種類	ミニジャック
---------	--------

アクセサリ

電源ユニット

	製品番号	名称	製品	説明
	50110748 *	NT 24-24W	ACアダプタ	ACアダプタの種類: プラグインACアダプタ 出力: 24 V DC、1 A 入力: 110..240 V AC、50..60 Hz

* 必要な付属品、別途ご注文ください

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。