

技術データシート

照明

製品番号: 50148126

IL AL 023/096 RD 301

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

種類	LEDフラット照明
適している	IVS 1000i & DCR 1000i

機能

機能	トリガーされた操作 内蔵出力コントローラー
----	--------------------------

光学的仕様

光源	LED, 赤
波長	625 nm
送信号形式	パルス化
LEDグループ	分類外 (EN 62471に準拠)
開口角、最大	30 °

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	18 ... 30 V, DC
電力消費、最大	12 W, 24 V DC の場合
入力	
デジタルスイッチ出力数	2 個数
スイッチ入力	
電圧の種類	DC
スイッチ電圧	トリガー 高 3.3 ... 30.0 V (高) / < 2.8V (低) トリガー 極性 V+ (高) / GND (低)
デジタルスイッチ入力 1	
機能	トリガー
デジタルスイッチ入力 2	
機能	極性のトリガー

コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
機能	トリガー 極性のトリガー 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	4 -極
コーディング	A コード

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	40 mm x 60 mm x 113 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルマイト
筐体 プラスチック	PC
レンズカバーの素材	プラスチック / PMMA、耐傷コーティング
正味重量	470 g
筐体色	黒色
取り付けの種類	オプションの取り付け部を介して 溝に取付け

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	1 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 40 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 40 °C
相対湿度 (結露せず)	90 %

認証


保護等級	IP 67
保護等級	III
認可	c UL US
規格による連続ショックテスト方法	IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法	IEC 60068-2-6、テスト Fc

分類

関税分類番号	85395100
ECLASS 5.1.4	27310204
ECLASS 8.0	27310204
ECLASS 9.0	27310204
ECLASS 10.0	27310204
ECLASS 11.0	27310204
ECLASS 12.0	27310204
ECLASS 13.0	27310204
ECLASS 14.0	27310204
ECLASS 15.0	27310204
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

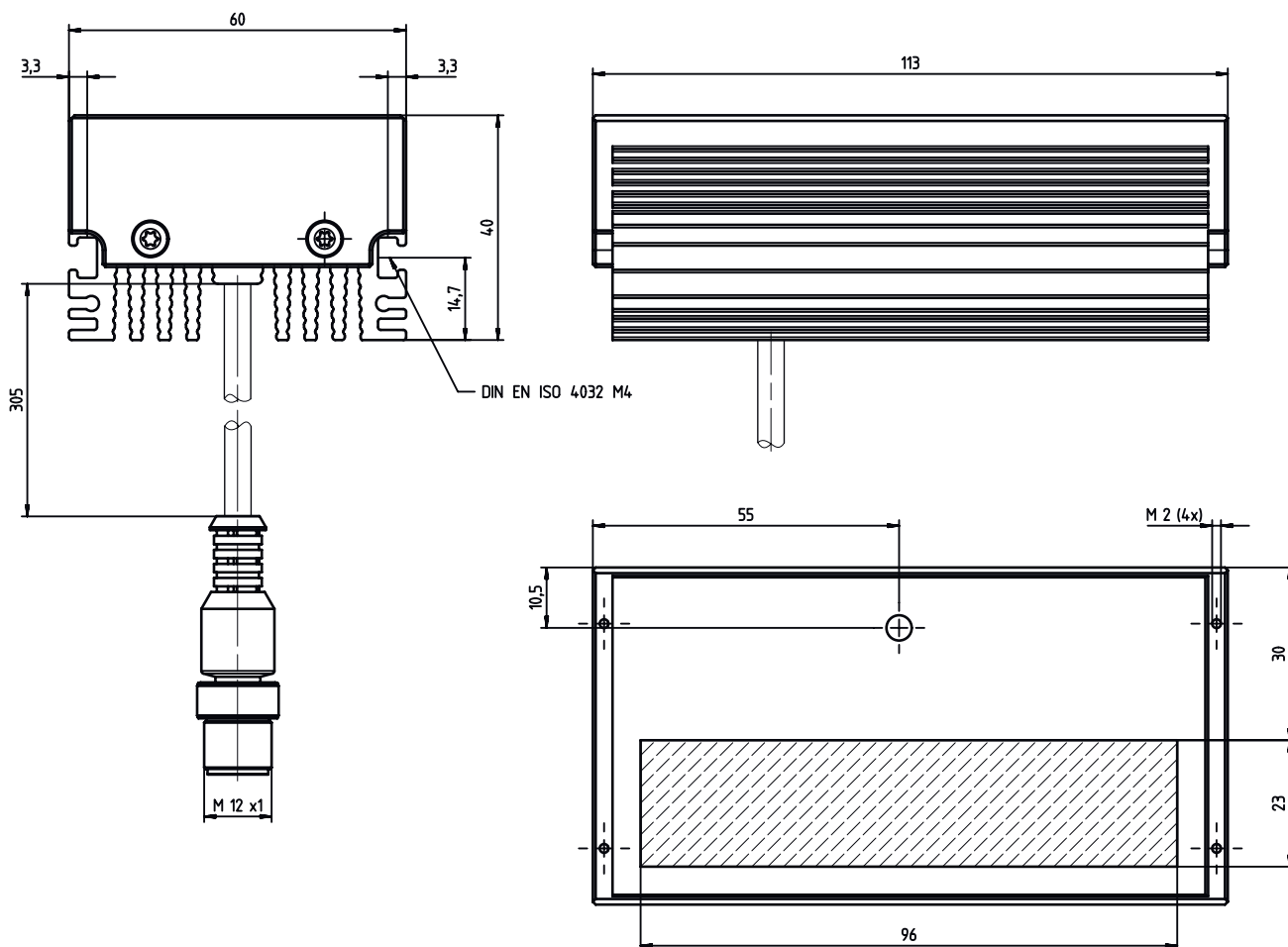

電氣的接続


コネクタ 1

機能	トリガー
	極性のトリガー
	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	300 mm
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	4 - 極
コーディング	A コード

電氣的接続

ピン ピン配列

1	V+
2	トリガ極性 アクティブ 高: V+ / アクティブ 低: GND
3	GND
4	トリガーIN

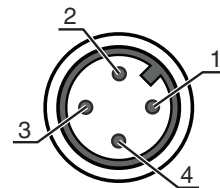

操作と表示

LED ディスプレー

意味

1	緑、連続点灯	動作可能
---	--------	------

注意



目的にかなったご利用にご注意ください！



- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50130638	KD U-M12-3A-V1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, 3 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC
	50130679	KD U-M12-3W-V1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, L字型, メス, 3 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC

取り付け技術-回転アタッチメント

	製品番号	名称	製品	説明
	50148129	BTK IL BA 023	取付デバイス	取り付け、設備側: ネジ止め可 取り付け、デバイス側: ボールヘッド 素材: アルミ

アクセサリ

一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50148127	AC AL 023/096 L	保護スクリーン	種類: ディフューザ 適している: 照明IL AL 023/096 RD 301 外寸: 3 mm x 60 mm x 113 mm 取り付け: ネジ止め可 素材: プラスチック / PMMA、耐傷コーティング
	50148128	AC AL 023/096 P	フィルター	フィルター: 偏向フィルター 素材: プラスチック / PMMA、耐傷コーティング

注意



🔗 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。