

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50138353

KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028

目次

- 仕様書
- 電気的接続

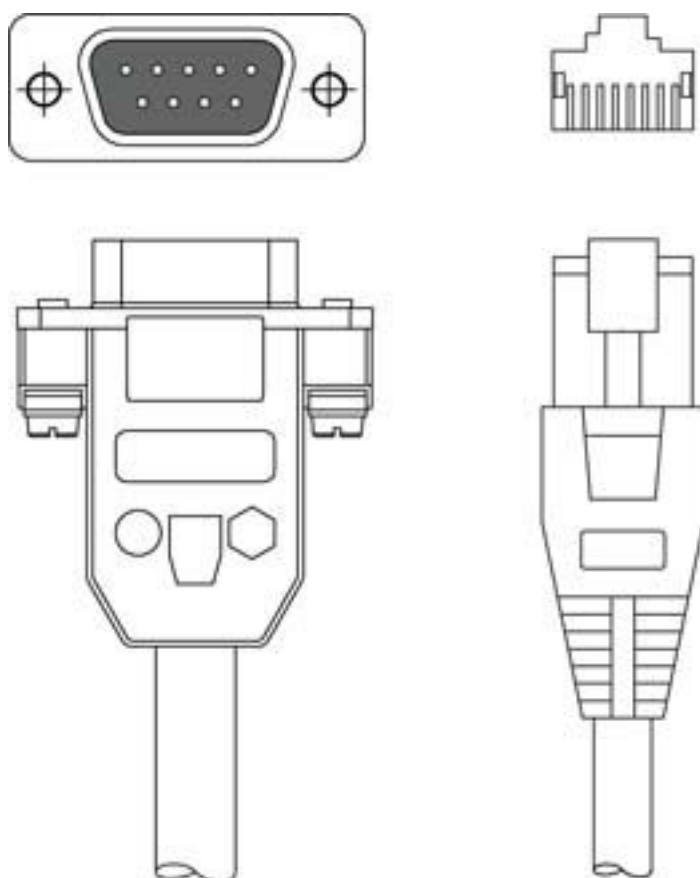

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	HS 66x8
インターフェイスに適合	RS 232

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41
コネクタ 2	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向
伝導特性	
心線数	6 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	スパイラルコード
ケーブル直径 (外)	6 mm
ケーブル長	2,800 mm
シースの素材	TPE
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
---------	------

ピン ピン配列

1	ケーブルID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC

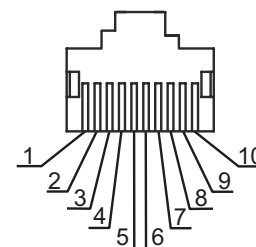

コネクタ 2

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

電氣的接続

ピン	ピン配列
1	シールド
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	+5 V DC

