

技術データシート

モバイルバーコードリーダー 無線

製品番号: 50143597

IT 1472g-1D-2 USB-KIT

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 電気的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



セットは以下で構成されています

数量	製品番号	名称	製品	説明
1	50143595	Base IT 1472g	基地局	インターフェイス: PS/2, RS 232, USB Bluetooth到達範囲: クラス 2 Bluetooth-バージョン: 2.1 コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: ミニジャック コネクタ 3: Bluetooth
1	50105384	Battery IT-series	二次電池	供給電圧: 3.7 V, DC バッテリー技術: リチウムイオン バッテリー容量: 2.4 Ah
1	50114521	KB USB-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: USB コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: USB シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC

仕様書

基本仕様

シリーズ	IT147xg
------	---------

読取値

コード種類 読み取り可	2/5 インターリーブ
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	EAN 8/13
	EAN補遺
	GS1 データバー
	GS1 データバーカット型
	GS1 データバー拡張型
	GS1 データバー標準二層型
	GS1 データバー標準型
	GS1 データバー限定型
	UPC
	コーダバー
	コーダブロック

光学的仕様

読み取り距離	5 ... 400 mm
光源	LED
LEDグループ	1
カメラの水平方向分解能	1,040 px
カメラの垂直方向分解能	720 px
バーコード コントラスト(PCS)	35 %
モジュールサイズ	0.127 ... 0.508 mm

パフォーマンスデータ

供給電圧 U_B	3.7 V, DC
電力消費、最大	1.8 W
バッテリー技術	リチウムイオン
バッテリー容量	2.4 Ah

インターフェイス

種類	PS/2, RS 232, USB
RS 232	
機能	プロセス
USB	
機能	プロセス

コネクタ

Bluetooth到達範囲	クラス 2
Bluetooth-バージョン	4.2
コネクタ 1	
コネクタの種類	Bluetooth

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	173 mm x 82 mm x 62 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	UL94-V0
正味重量	210 g

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 95 %
落下高	1.8 m
以下に関する測定	コンクリート床

認証

保護等級	IP 42
------	-------

仕様書

関税分類番号	85044055
eCl@ss 5.1.4	27280101
eCl@ss 8.0	27280101
eCl@ss 9.0	27280101
eCl@ss 10.0	27280101
eCl@ss 11.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550

電気的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェイス 設定インターフェイス
コネクタの種類	Bluetooth

ダイアグラム

典型的な読み取り動作

	A [mil]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Code 39	5	0,127	20	205
UPC/EAN 13	13	0,33	18	400

A モジュールサイズ[mil]

B モジュールサイズ [mm]

C から[mm]

D まで[mm]


注意! 読み取り距離に関する以下の注意を守ってください。

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	赤、連続点灯 緑、1回点滅 赤、点滅	バッテリー充電レベル低 読み取り終了 通信エラー


アクセサリ

コネクタ関連・コネクタユニット

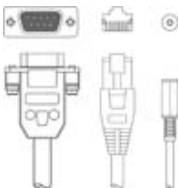
	製品番号	名称	製品	説明
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	モジュール接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V 消費電流、最大: 300 mA インターフェイス: PROFINET, RS 232 コネクタ: 6 St. 保護等級: IP 65

アクセサリ


コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50113397	KB JST-HS-300	接続回線	インターフェイスに適合: RS 232 コネクタ 1: JST ZHR コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, オス, 9 -極 シールド: はい ケーブル長: 300 mm シースの素材: PUR

コネクタ関連・Y字分岐ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50114517	KB 232-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: RS 232, TTL コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 9 -極 コネクタ 3: 丸形プラグ, プラガブル, 軸方向, メス, 2 -極 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC

ACアダプタ

	製品番号	名称	製品	説明
	50114525 *	NT f. IT 1900+Base-EU	ACアダプタ	ACアダプタの種類: プラグインACアダプタ 出力: 5 V DC, 1 A 入力: 110..240 V AC, 50..60 Hz

* 必要な付属品、別途ご注文ください

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトではアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。