

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

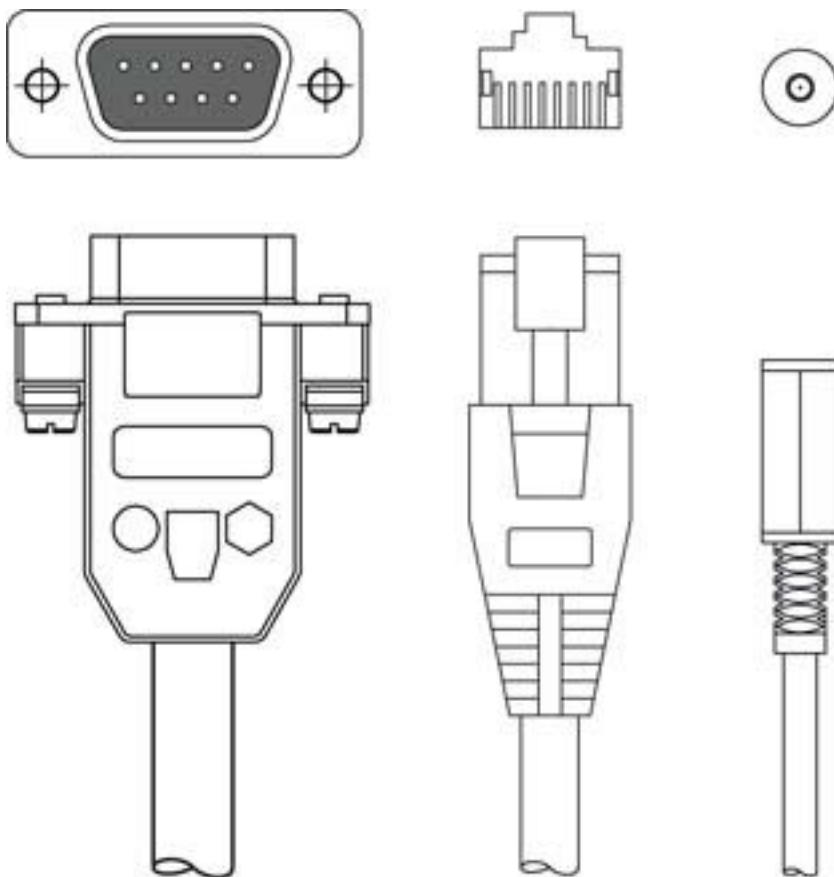


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	HS 66x8
Geeignet für Schnittstelle	RS 232

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	steckbar
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	6 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsdurchmesser (außen)	6 mm
Leitungslänge	2.000 mm
Werkstoff Mantel	TPU
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Pin Pinbelegung

1	Cable ID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC

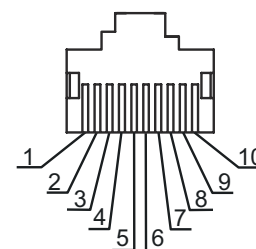


Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Pin Pinbelegung

1	Schirm
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	n.c.

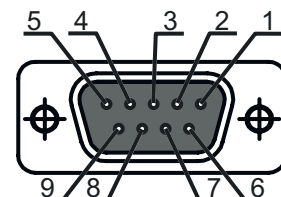

Elektrischer Anschluss

Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	steckbar
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial