

技術データシート

取り付け部

製品番号: 50144752

BT 709M-APSET

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- アクセサリ

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

シリーズ	BT 7xx
含む	初期導入用アースセット 接続ケーブル 5 m 1本
製品グループに適している	輪郭測定システム
適している	輪郭測定システム CMS 700i

コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
機能	回転数信号(Pin 5 = SWOUT 1) 空気流の制御(Pin 4 = SWIN 1) 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	200 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線数	5 -芯
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A-符号化

機械の仕様

取り付け部の規格名称 金属	スチール、亜鉛メッキ
取り付け部のモデル	横流ファン付きエアブロー装置
取り付けの種類、設備側	穿孔M8付き取付アーム
取り付けの種類、デバイス側	取付アームが組立済み
効果の持続時間	960 mm
取り付け部の素材	スチール

分類

関税分類番号	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015


電気的接続

コネクタ 1

機能	回転数信号(Pin 5 = SWOUT 1) 空気流の制御(Pin 4 = SWIN 1) 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	200 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線数	5 -芯
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A-符号化

ピン ピン配列 心線色

1	+24 V	赤
2	n.c.	-
3	GNDIN	青
4	SWIN 1	黄
5	SWOUT 1	白

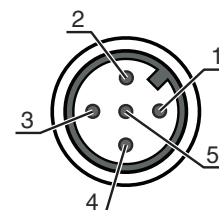

アクセサリ

コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50133892 **	KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-050	相互接続ケーブル	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5-極 コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A-符号化, 5-極 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

** 同梱されています

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。