

技術データシート

信号タワー部

製品番号: 50143950

A7-MP1-100-M12

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	A7
------	----

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	8 -極
コーティング	A-符号化

機械の仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	70 mm x 146 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	138 g
筐体色	黒色
取り付け部のモデル	水平取付け
取り付けの種類、設備側	ネジ止め可/ 垂直
モジュールの取り付け	片側
エンドキャップの種類	1 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	-10 ... 60 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 66, 同じ保護等級の筐体に取り付ける場合のみ
------	----------------------------


認可	CE CSA
----	-----------

分類

関税分類番号	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371234
eCl@ss 8.0	27371234
eCl@ss 9.0	27371234
eCl@ss 10.0	27371234
eCl@ss 11.0	27371234
ETIM 5.0	EC001259
ETIM 6.0	EC001259
ETIM 7.0	EC001259

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

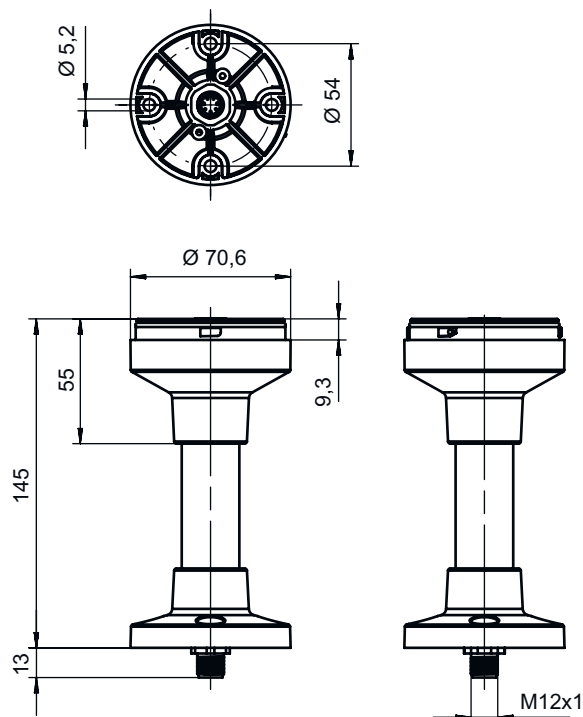


電気的接続

コネクタ 1

機能	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	8-極
コーディング	A-符号化

ピン	ピン配列	心線色
1	発光色: 白	白
2	n.c.	茶色
3	発光色: 緑	緑
4	発光色: 黄 / 橙	黄
5	GND	グレー
6	n.c.	ピンク
7	VCC / 発光色: 青	青
8	VCC / 発光色: 赤	赤

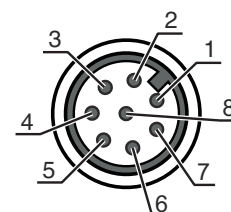

注意

目的になかったご利用にご注意ください！



この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
 この製品は有資格者のみが操作できます。
 使用目的に応じた製品をご使用してください。



アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50135127	KD S-M12-8A-P1-020	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8-極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 2,000 mm シースの素材: PUR
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8-極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR
	50135133	KD S-M12-8W-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, L字型, メス, A-符号化, 8-極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

アクセサリ

取り付け技術-取り付けブラケット

	製品番号	名称	製品	説明
	50142896	A7-MW2	信号タワー部	外形: L形 モデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置
	50143660	A7-MW2.5	信号タワー部	外形: L形 モデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置

一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50135462	A7-V1-BZ1-M	信号タワー部	信号発生: 音響的 消費電流、最大: 70 mA 外形: シリンダー状 直径: 70 mm 取り付け: パヨネットシステム コントローラ: デイップスイッチ, 225°ポテンシオメータ 周囲温度: -10 ... 60 °C 保護等級: IP 66 トーン種: 連続またはパルス音 音圧: 100 dB トーン数: 8 St.
	50138151	A7-V1-BZ2-S	信号タワー部	信号発生: 音響的 消費電流、最大: 30 mA 外形: シリンダー状 直径: 70 mm 取り付け: パヨネットシステム コントローラ: 225°ポテンシオメータ 周囲温度: -10 ... 60 °C 保護等級: IP 66 トーン種: 連続トーン 音圧: 105 dB トーン数: 1 St.
	50135457	A7-V1-DS-R-T	信号タワー部	信号発生: 光学的 消費電流、最大: 50 mA 外形: シリンダー状 直径: 70 mm 取り付け: パヨネットシステム ランプ: LED/24V 信号画像: 連続光 ドーム色: 赤 放射角: 360° 周囲温度: -10 ... 60 °C 保護等級: IP 66

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。