

技術データシート

信号タワー

製品番号: 50138251

A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	A7
シグナリングタイプ	光学および音響的

電気的仕様

寿命	>100,000 h
パフォーマンスデータ	
供給電圧 U_B	24 V, DC, 10 %
消費電流、最大	160 mA

コネクタ

コネクタ数	2 個数
注意	個々の色をVCCを介して制御(PNP) 取り違え保全: PINをとおして色を制御することで、ドームの位置を自由に選択できます(取扱説明書を参照)。

コネクタ 1

機能	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	1,500 mm
心線数	6-芯

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

コネクタ 3

機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	テンションスプリング技術
極数	6-極

機械的仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	70 mm x 347 mm
筐体の素材	プラスチック 金属
筐体 金属	アルミ
筐体 プラスチック	PC-ABS
正味重量	611 g
筐体色	グレー 黒色
取り付けの種類、設備側	ネジ止め可/ 垂直
光源の種類	LED/24V
ドームモジュール	4個組立済み
信号画像	連続光
放射角	360°
モジュールの順序 (昇順)	緑、橙、赤、単一音ブザー

認証

保護等級	IP 66, 同じ保護等級の筐体に取り付ける場合のみ
認可	CE CSA

音響的仕様


トーン種	連続トーン
音圧	105 dB
トーン数	1 個数

分類

関税分類番号	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

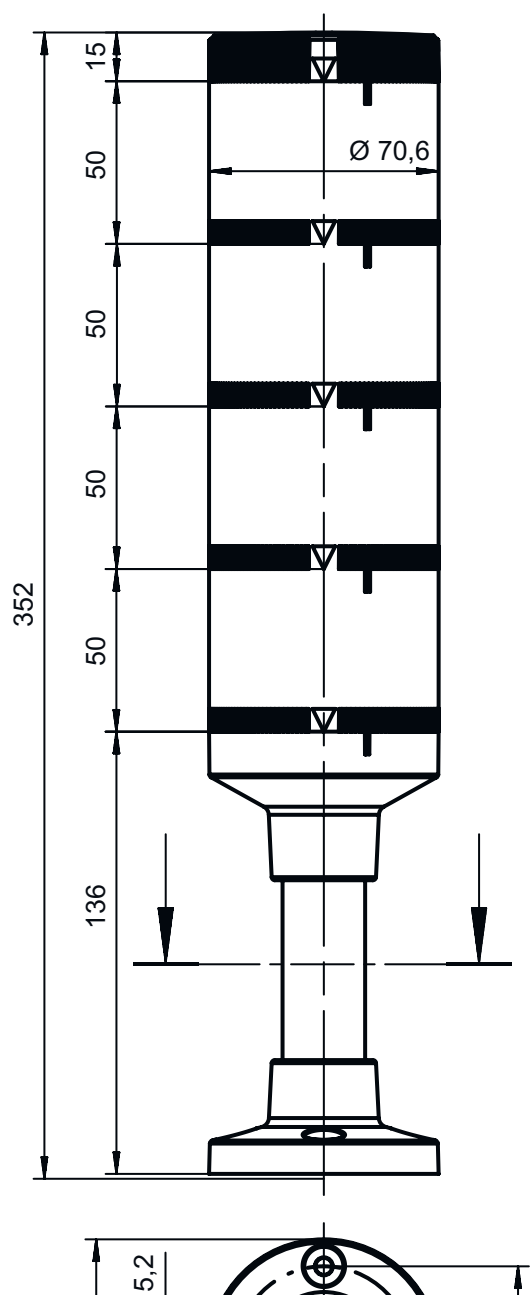

電気的接続

コネクタ 1

機能	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	1,500 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	グレー
心線数	6-芯
心線断面	0,34 mm ²

電氣的接続

心線色

心線アサイメント

黒色	GND
赤	VCC / 発光色: 赤
緑	VCC / 発光色: 緑
橙	VCC / 発光色: 黄 / 橙
白	VCC / 発光色: 白 / プザー
青	VCC / 発光色: 青

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

コネクタ 3

機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	テンションスプリング技術
極数	6-極

クランプ

アサイメント

B	青
G	緑
A	オレンジ/黄
R	赤
0V	GND
W	白/プザー

注意



目的にかなったご利用にご注意ください！




この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。

この製品は有資格者のみが操作できます。

使用目的に応じた製品をご使用してください。

アクセサリ

取り付け技術-取り付けブラケット

	製品番号	名称	製品	説明
	50142896	A7-MW2	信号タワー部	外形: L形 モデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置

アクセサリ

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。