

Technisches Datenblatt

Anschlussteil

Art.-Nr.: 50148809

MK 3007



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für BPS 3007i

Schnittstelle

Art SSI

Anschluss

Anzahl Anschlüsse 3 St.

Anschluss 1

Funktion PWR / SW IN / OUT

Art des Anschlusses Klemme

Polzahl 5 -polig

Anschluss 2

Funktion HOST/BUS IN

Art des Anschlusses Klemme

Polzahl 5 -polig

Anschluss 4

Art des Anschlusses USB

Klassifikation

Zolltarifnummer 84733080

ECLASS 5.1.4 27280190

ECLASS 8.0 27280190

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27280192

ECLASS 11.0 27280191

ECLASS 12.0 27280191

ECLASS 13.0 27280191

ECLASS 14.0 27280191

ECLASS 15.0 27280191

ECLASS 16.0 27280191

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015

ETIM 8.0 EC003015

ETIM 9.0 EC003015

ETIM 10.0 EC003015

Mechanische Daten

Bauform kubisch

Abmessung (B x H x L) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm

Werkstoff Gehäuse Metall

Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss



Nettogewicht 186 g

Farbe Gehäuse rot

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

Leuze

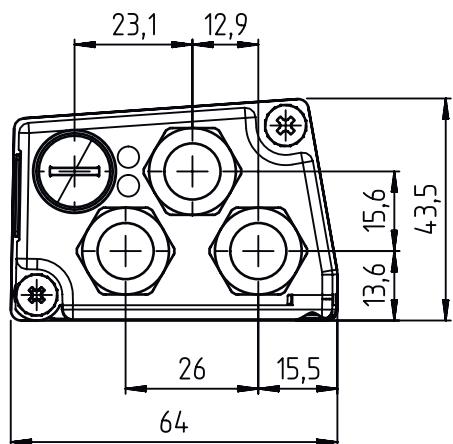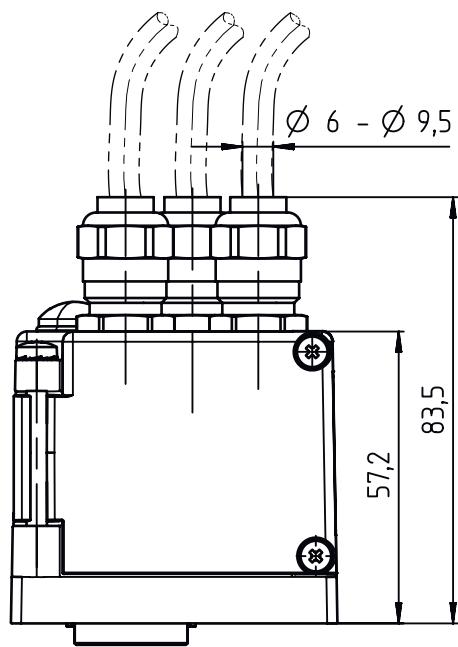

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	PWR / SW IN / OUT
Art des Anschlusses	Klemme
Kabelverschraubung	M16
Polzahl	5-polig

Elektrischer Anschluss

Klemme

Belegung

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Anschluss 2

Funktion	HOST/BUS IN
Art des Anschlusses	Klemme
Kabelverschraubung	M16
Polzahl	5 -polig

Klemme

Belegung

1	DATA+
2	DATA-
3	n.c.
4	CLK-
5	CLK+

Anschluss 4

Art des Anschlusses	USB
---------------------	-----