

Technisches Datenblatt Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 150681

CB-M12-1500-3GF/WM

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder

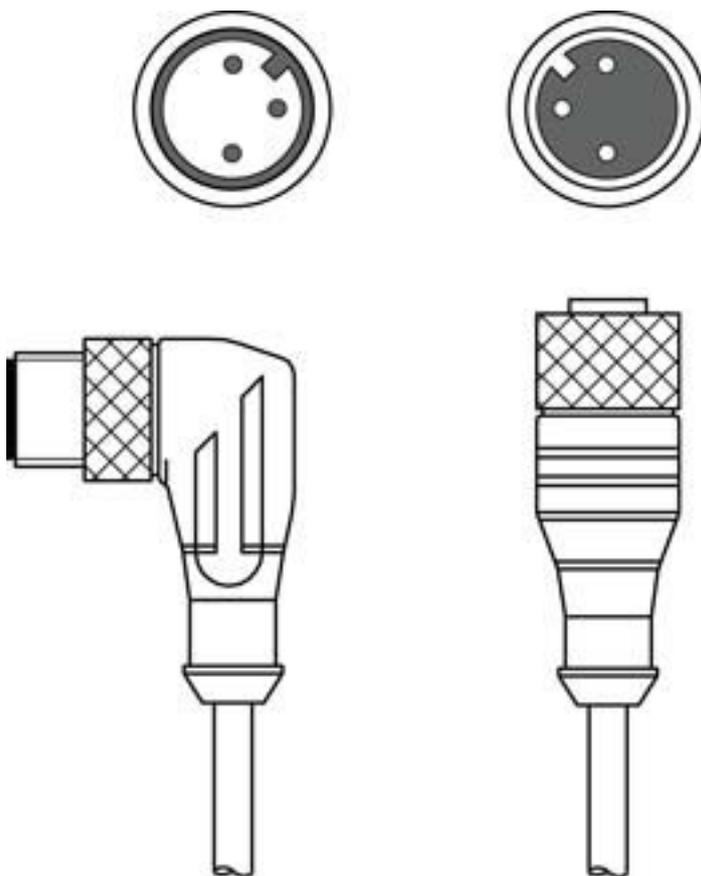


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
---------------------	-------------

Gewindegröße	M12
--------------	-----

Typ	female
-----	--------

Werkstoff Griffkörper	TPU
-----------------------	-----

Polzahl	3 -polig
---------	----------

Ausführung	axial
------------	-------

Rundstecker, LED	Nein
------------------	------

Betriebsstrom je Kontakt	4 A
--------------------------	-----

Verriegelung	Verschraubung
--------------	---------------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
---------------------	-------------

Gewindegröße	M12
--------------	-----

Typ	male
-----	------

Werkstoff Griffkörper	TPU
-----------------------	-----

Polzahl	3 -polig
---------	----------

Ausführung	gewinkelt
------------	-----------

Betriebsstrom je Kontakt	4 A
--------------------------	-----

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	3 St.
--------------	-------

Aderquerschnitt	0,34 mm ²
-----------------	----------------------

Farbe Mantel	schwarz
--------------	---------

Geschirmt	Nein
-----------	------

Leitungsausführung	Verbindungsleitung
--------------------	--------------------

Leitungsdurchmesser (außen)	4,3 mm
-----------------------------	--------

Leitungslänge	1.500 mm
---------------	----------

Werkstoff Adern	Kupfer
-----------------	--------

Werkstoff Mantel	PUR
------------------	-----

Schleppkettentauglichkeit	Nein
---------------------------	------

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung	-25 ... 80 °C
--	---------------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
-----------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
---------------------	-------------

Gewindegröße	M12
--------------	-----

Typ	female
-----	--------

Werkstoff Griffkörper	TPU
-----------------------	-----

Polzahl	3 -polig
---------	----------

Ausführung	axial
------------	-------

Rundstecker, LED	Nein
------------------	------

Betriebsstrom je Kontakt	4 A
--------------------------	-----

Verriegelung	Verschraubung
--------------	---------------

Elektrischer Anschluss

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Ausführung	gewinkelt
Betriebsstrom je Kontakt	4 A

Schaltbilder

Verdrahtungsschema

