

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50120434

KB RS232-2 HS 65x8

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

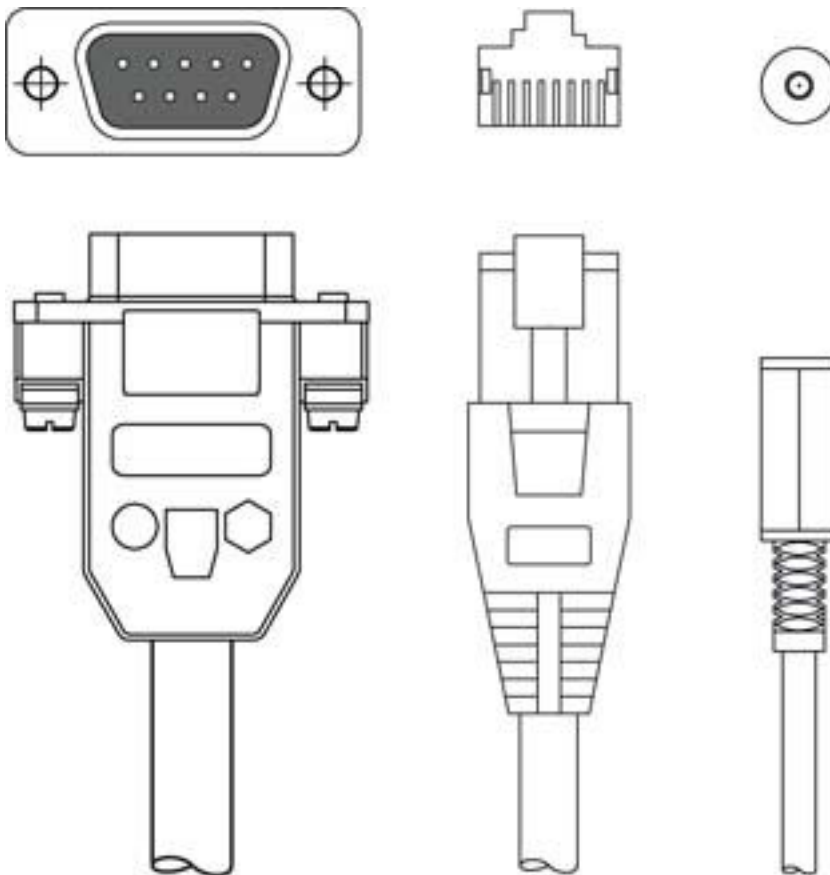


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	HS 65x8
Geeignet für Schnittstelle	RS 232

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	steckbar
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	6 St.
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Spiralleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	5 mm
Leitungslänge	2.800 mm
Werkstoff Mantel	TPU
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855


Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Pin Pinbelegung

1	Schirm
2	n.c.
3	GND
4	TXD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V DC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.

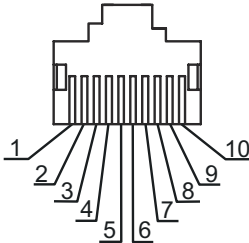


Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Elektrischer Anschluss



Pin	Pinbelegung
1	n.c.
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	n.c.

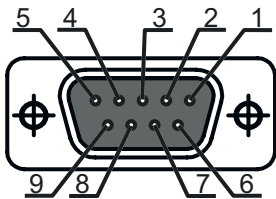

Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	steckbar
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial