

## Technisches Datenblatt

## Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50113396

KB DSub-9P-3000

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

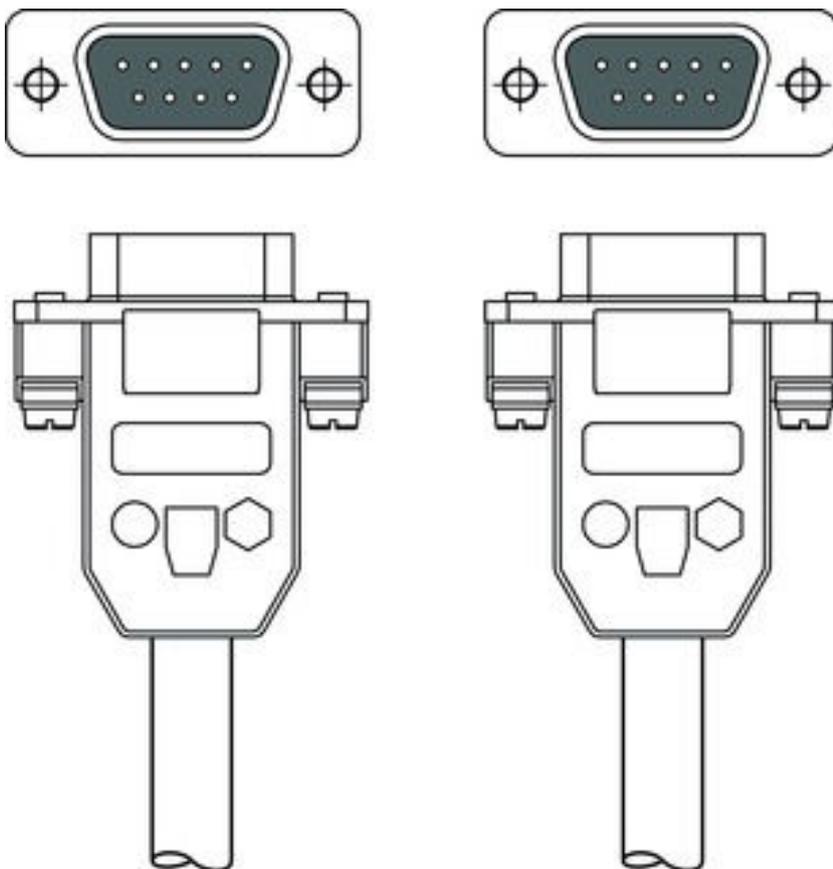


Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	RS 232
----------------------------	--------

### Anschluss

#### Anschluss 1

Funktion	Datenschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

#### Anschluss 2

Funktion	Datenschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	8 St.
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	6 mm
Leitungslänge	3.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855


## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Funktion	Datenschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

### Pin Pinbelegung

1	DCD
2	RxD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI

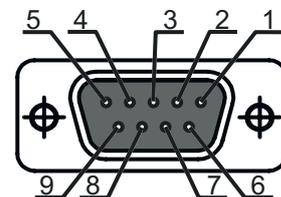

### Anschluss 2

Funktion	Datenschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

## Elektrischer Anschluss

# Leuze

Pin	Pinbelegung
1	DTR
2	TXD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI

