

技術データシート

モバイル 2次元コードリーダー

製品番号: 50154427

IT 2100ISR-3USBE



 
写真と異なる場合があります

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 電気の接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 注意
- アクセサリ



セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	50154426	IT 2100ISR-3E	モバイル 2次元コードリーダー	
	1	50114521	KB USB-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェースに適合: USB コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: USB シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC

仕様書

基本仕様

シリーズ	IT 2100
読取值	
コード種類 読み取り可	2/5 インターリーブ Aztec Code 128 Code 39 Code 49 Code 93 EAN/UPC GS1 データバー PDF417 QRコード UPC その他はお問い合わせに応じて コーダバー コーダブロック データマトリクスコード マイクロPDF マクシマムコード

光学的仕様

読み取り距離	0 ... 1,033 mm
カメラの水平方向分解能	1,280 px
カメラの垂直方向分解能	1,080 px

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	4 ... 5.5 V, DC
電力消費、最大	2.35 W

インターフェース

種類	PS/2, RS 232, USB
RS 232	
機能	プロセス
USB	
機能	プロセス

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
---------	------

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	75.8 mm x 139.5 mm x 194.8 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	UL94-V0
正味重量	330 g

周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 95 %
落下高	3 m
以下に関する測定	コンクリート床

認証

保護等級	IP 65
	IP 68

分類

関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280103
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ECLASS 13.0	27280103
ECLASS 14.0	27280103
ECLASS 15.0	27280103
ECLASS 16.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999
ETIM 8.0	EC002999
ETIM 9.0	EC002999
ETIM 10.0	EC002999
UNSPSC 26.08	43211701

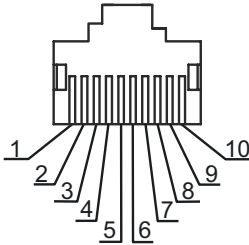
電氣的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェース
	設定インターフェース
コネクタの種類	RJ41

ピン ピン配列

1	シールド
2	ケーブルID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232/データ + USB
10	n.c. RS 232/データ - USB



ダイアグラム

典型的な読み取り動作

	A [mil]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Code 39	5	0,127	10	269
Code 128	10	0,254	0	531
UPC/EAN13	13	0,330	0	634
Code 128	20	0,508	0	1033
PDF 417	6,7	0,169	14	243
Data Matrix Code	10	0,254	5	261
QR-Code	20	0,508	0	480

- A モジュールサイズ[mil]
B モジュールサイズ [mm]
C から[mm]
D まで[mm]
注意! 読み取り距離に関する以下の注意を守ってください。

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1 通常稼働	緑、1回点滅	読み取り終了
	赤、連続点灯	通信エラー

注意

目的に合ったご利用にご注意ください！

⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。

⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。

⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

注意

注意



実際の読み取り距離は、ラベル材料、印刷の品質、読み取り角度、印刷のコントラスト等の要因によって影響を受けるため、ここで提供する読み取り距離からずれる場合があります。

アクセサリ

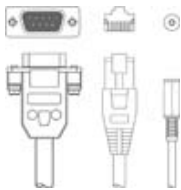
コネクタ関連・コネクタユニット

製品番号	名称	製品	説明
	50112891 MA 248i Profinet Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V, DC 消費電流、最大: 300 mA インターフェース: RS 232, PROFINET コネクタ: 6 個数 保護等級: IP 65

コネクタ関連・相互接続ケーブル

製品番号	名称	製品	説明
	50113397 KB JST-HS-300	相互接続ケーブル	アプリケーション: 化学的条件 インターフェースに適合: RS 232 コネクタ 1: JST ZHR コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, オス, 9 -極 シールド: はい ケーブル長: 300 mm シースの素材: PUR

コネクタ関連・Y字分岐ケーブル

製品番号	名称	製品	説明
	50114517 KB 232-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェースに適合: RS 232, TTL コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 9 -極 コネクタ 3: 丸形プラグ, プラガブル, 軸方向, メス, 2 -極 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC

取り付け技術-その他

製品番号	名称	製品	説明
	50120444 BT Wallholder HS65x8	壁面マウント	取り付け部のモデル: 壁面設置 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: 挿入用 素材: プラスチック

アクセサリ

注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。