

## Technisches Datenblatt

### Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50037339

BK7 KB-140-5000-20

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

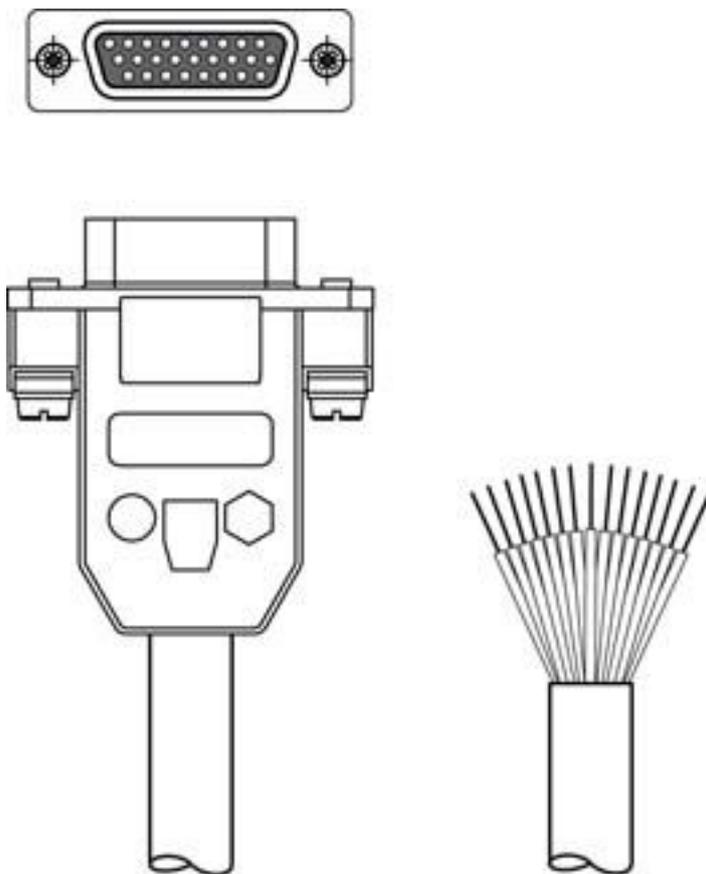


Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

### Elektrische Daten

#### Leistungsdaten

Betriebsspannung 30 V AC/DC

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses Sub-D

Rundstecker, LED Nein

Typ female

Polzahl 26 -polig

Ausführung axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses offenes Ende

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern 26 St.

Farbe Mantel grau

Geschirmt Ja

Leitungsausführung Anschlussleitung (einseitig offen)

Leitungsdurchmesser (außen) 8 mm

Leitungslänge 5.000 mm

Werkstoff Mantel PVC

Schleppkettentauglichkeit Nein

### Klassifikation

Zolltarifnummer 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ECLASS 15.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses Sub-D

Rundstecker, LED Nein

Typ female

Polzahl 26 -polig

Ausführung axial

### Anschluss 2

Art des Anschlusses offenes Ende