

技術データシート

モバイルバーコードリーダー

製品番号: 50116864

IT 1300g-2



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

シリーズ	IT1300
------	--------

読取值

コード種類 読み取り可	2/5 インターリーブ
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN補遺
	GS1 データバー
	GS1 データバーカット型
	GS1 データバー拡張型
	GS1 データバー標準二層型
	GS1 データバー標準型
	GS1 データバー限定型
	UPC
	その他はお問い合わせに応じて
	コーダバー
	コーダブロック

光学的仕様

読み取り距離	10 ... 460 mm
光源	LED, 赤
LEDグループ	1
カメラの水平方向分解能	3,648 px
カメラの垂直方向分解能	1 px
バーコード コントラスト(PCS)	20 %
モジュールサイズ	0.127 ... 1.4 mm

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	5 V, DC
電力消費、最大	1.8 W

インターフェース

種類	RS 232, USB
RS 232	
機能	プロセス
USB	
機能	プロセス

電氣的接続

コネクタ 1

機能	サービスインターフェース
	データインターフェース
	設定インターフェース
コネクタの種類	RJ41

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
---------	------

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	79 mm x 150 mm x 112 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	UL94-V0
正味重量	159 g

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 95 %
落下高	1.5 m
以下に関する測定	コンクリート床

認証


保護等級	IP 41
認可	c UL US

分類

関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 13.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ECLASS 15.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

電氣的接続

ピン	ピン配列
1	シールド
2	ケーブルID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232/データ + USB
10	n.c. RS 232/データ - USB

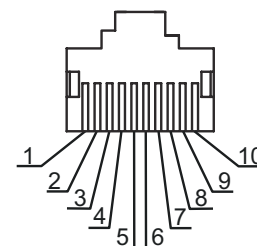

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、1回点滅 赤	読み取り終了 リード結果なし

アクセサリ


コネクタ関連・コネクタユニット

製品番号	名称	製品	説明
	50112891 MA 248i Profinet Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V 消費電流、最大: 300 mA インターフェイス: PROFINET, RS 232 コネクタ: 6 個数 保護等級: IP 65

コネクタ関連・相互接続ケーブル

製品番号	名称	製品	説明
	50113397 KB JST-HS-300	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: RS 232 コネクタ 1: JST ZHR コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, オス, 9-極 シールド: はい ケーブル長: 300 mm シースの素材: PUR

コネクタ関連・Y字分岐ケーブル

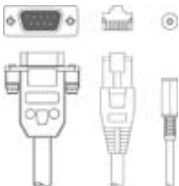製品番号	名称	製品	説明
	50114517 KB 232-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: RS 232, TTL コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 9-極 コネクタ 3: 丸形プラグ, プラガブル, 軸方向, メス, 2-極 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC

アクセサリ

取り付け技術-その他

	製品番号	名称	製品	説明
	50120444	BT Wallholder HS65x8	壁面マウント	取り付け部のモデル: 壁面設置 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: 挿入用 素材: プラスチック

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。