

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50148539

KY IVS 1048-IL

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder



Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für	Anschluss für Sensor und Beleuchtung
	DCR 1048i
	IVS 1048i

### Anschluss

#### Anschluss 1

Funktion	Stammanschluss
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	12 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	12 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

#### Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

### Leitungseigenschaften


Geschirmt	Ja
Leitungslänge Schenkel 1	900 mm
Leitungslänge Schenkel 2	300 mm
Leitungslänge Schenkel 3	300 mm
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

# Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

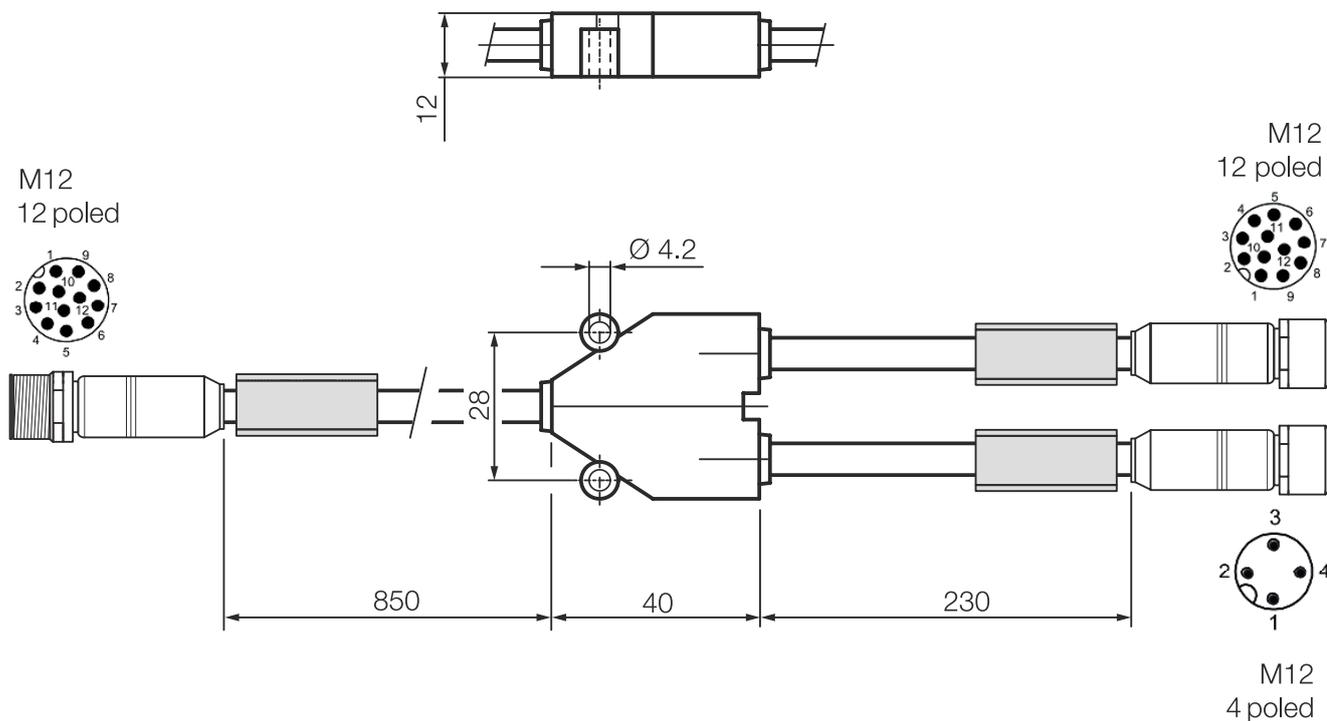

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Funktion	Stammanschluss
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	12 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	12 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

### Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

# Schaltbilder

## Verdrahtungsschema

