

## Technisches Datenblatt Serviceleitung

Art.-Nr.: 50117011

KB USB A - USB miniB

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

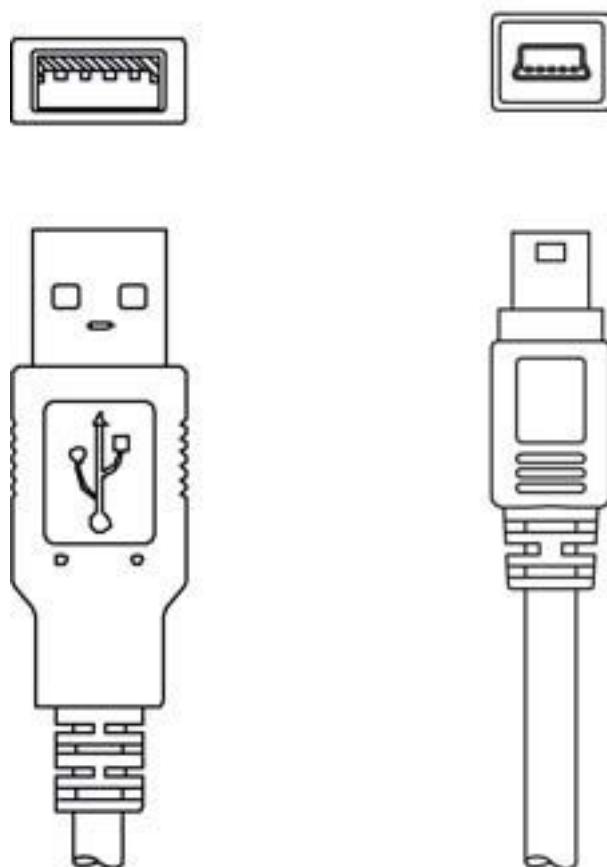


Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

Applikation	Öl-/Schmiermittelbeständig
Geeignet für Schnittstelle	USB

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	USB
Rundstecker, LED	Nein
Steckertyp	USB 2.0 Standard-A

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 2.0 Mini-B

### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	4,5 mm
Leitungslänge	1.500 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Mechanische Daten

Nettogewicht	46 g
--------------	------

### Bedienung und Anzeige

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECCLASS 5.1.4	27279201
ECCLASS 8.0	27279218
ECCLASS 9.0	27060311
ECCLASS 10.0	27060313
ECCLASS 11.0	27060313
ECCLASS 12.0	27060313
ECCLASS 13.0	27060313
ECCLASS 14.0	27060313
ECCLASS 15.0	27060313
ECCLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	USB
Rundstecker, LED	Nein
Steckertyp	USB 2.0 Standard-A

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 2.0 Mini-B