

技術データシート

Yディストリビュータ

製品番号: 50135994

YV U-SDD-25-25-25-X02

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

ご注文のご案内	データシートに記載の回路図を考慮に入れてください
---------	--------------------------

コネクタ

コネクタ数	3 個数
コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
伝導特性	
シールド	いいえ

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	36 mm x 16 mm x 45 mm
レンチサイズ	13 mm
正味重量	24 g
筐体色	黒色
素材	PUR

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 85 °C
----------	---------------

認証


保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ECLASS 16.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558
UNSPSC 26.08	32151900


寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

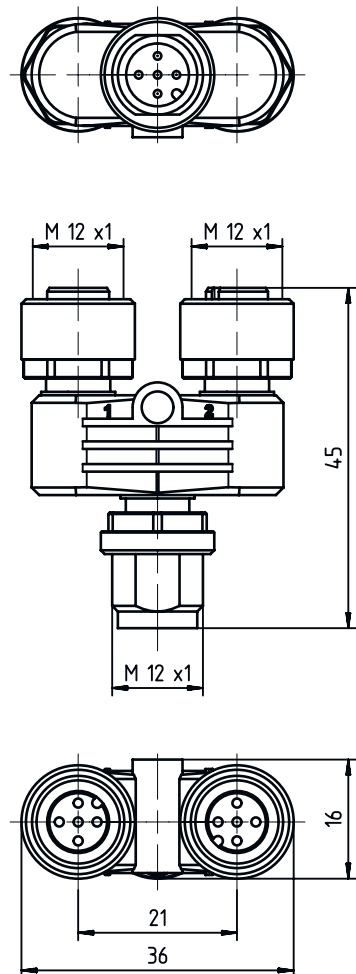

寸法図

回線図

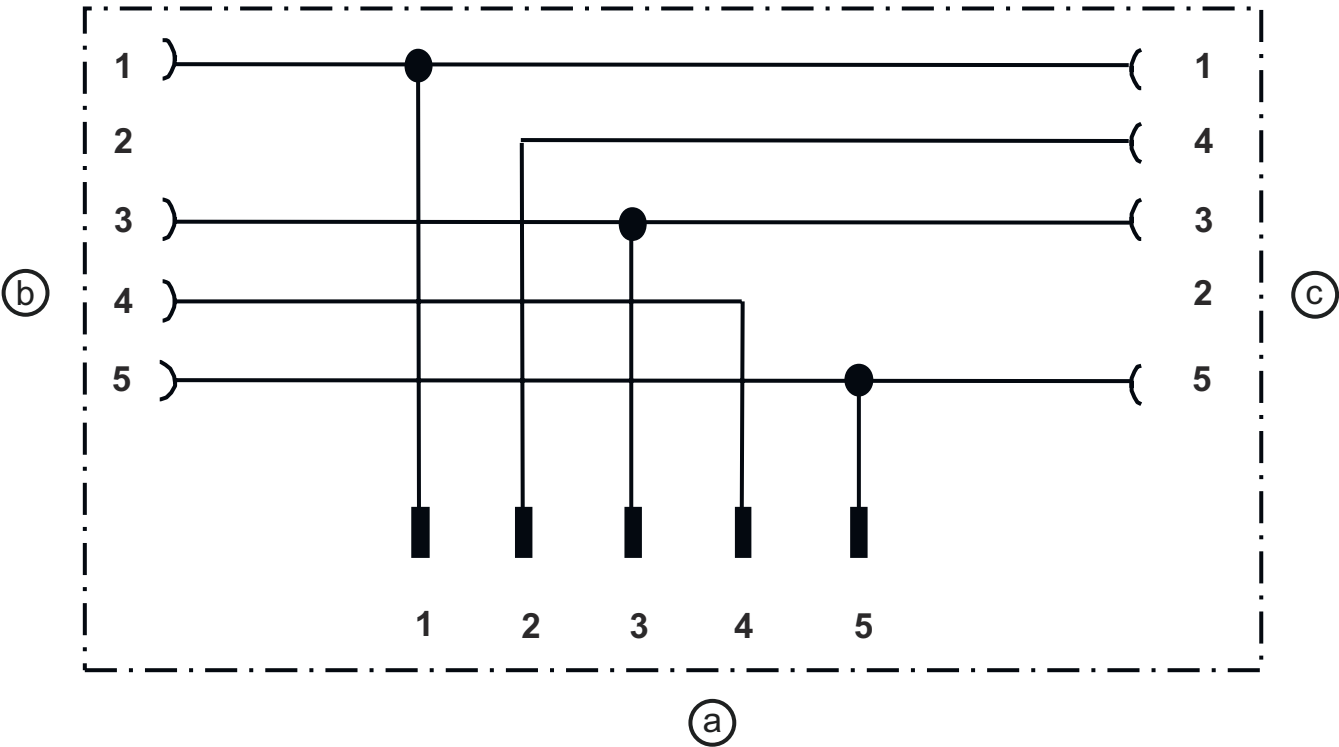

- a コネクタ 3、プラグ M12
- b コネクタ 1、ソケット M12
- c コネクタ 2、ソケット M12

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

電氣的接続

コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

アクセサリ

一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50132266	TT-Set 0,6-13	工具	種類: トルクレンチ レンチサイズ: 13 mm トルク: 0.6 N-m 素材: プラスチック, ステンレス 周囲温度: -40 ... 120 °C

注意



🔗 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。