

技術データシート


接続回線

製品番号: 50137271

KD S-M30-30A-V1-250

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

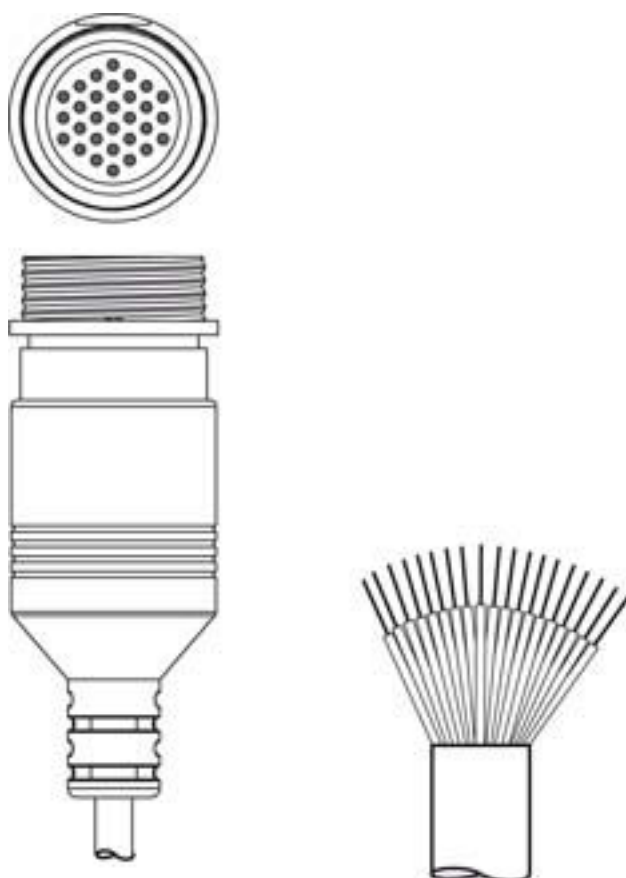

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

アプリケーション	化学的条件
----------	-------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M30
タイプ	メス
極数	30 -極
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端
伝導特性	
心線数	30 個数
心線断面	張力: 2x1 mm² / Signal: 27x0.14 mm²
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	9 mm
ケーブル長	25,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	3,146 g
------	---------

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M30
タイプ	メス
極数	30 -極
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
プラグケース	シールド

ピン


	心線色
1	白
2	茶色
3	緑
4	グレー
5	ピンク
6	赤
7	黄
8	黒色
9	紫
10	グレー / ピンク
11	赤 / 青
12	白 / 緑
13	緑 / 茶色
14	白 / 黄
15	茶色 / 黄

認証

認可	RoHS
----	------

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

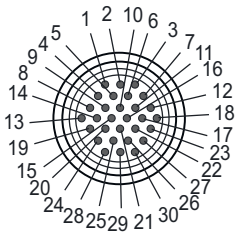

電氣的接続

ピン	心線色
16	グレー / 白
17	グレー / 茶色
18	ピンク / 白
19	ピンク / 茶色
20	白 / 青
21	茶色 / 青
22	白 / 赤
23	茶色 / 赤
24	白 / 黒色
25	茶色 / 黒色
26	グレー / 黄
27	ピンク / 緑
28	-
29	青
30	グレー / 緑

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------