

Technisches Datenblatt

Umlenkspiegel

Art.-Nr.: 529612

UM60-1200

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten	
Serie	UM
Typ, Säulen und Spiegel	Rückseitiger Umlenkspiegel


Mechanische Daten	
Abmessung (B x H x L)	25 mm x 68 mm x 1.270 mm
Nettogewicht	2.300 g
Farbe Gehäuse	gelb, RAL 1021
Art der Befestigung	Drehhalterung
	Nut-Montage
Geeignet für Sensor	Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Schutzfeldhöhe bis	1.200 mm
Spiegellänge	1.260 mm

Klassifikation	
Zolltarifnummer	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter


Spiegel

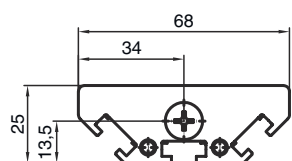

L Länge = 1270 mm
SL Spiegellänge = 1260 mm




Montageabstände

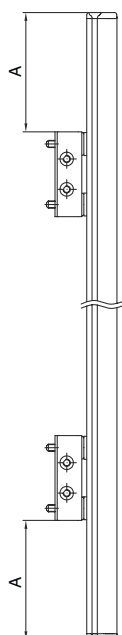

A Max. 500 mm

Maßzeichnungen


Montage mit Standardwinkel BT-UM60

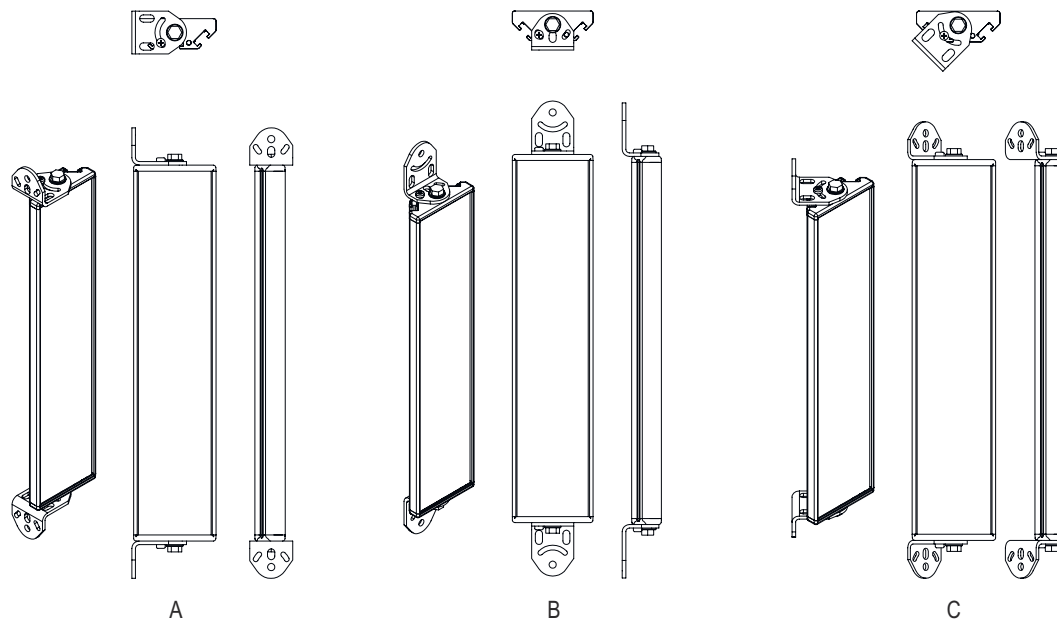


- A seitlich
- B rückseitig
- C schräg verstellbar (0 - 90°)

Maßzeichnungen

Montage mit Schwenkhalterung BT-SSD

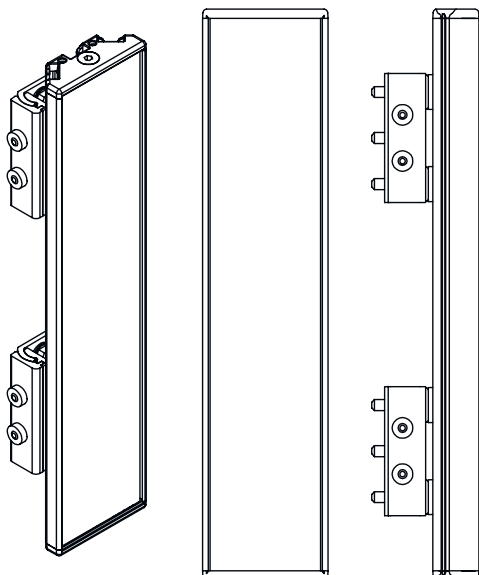

A

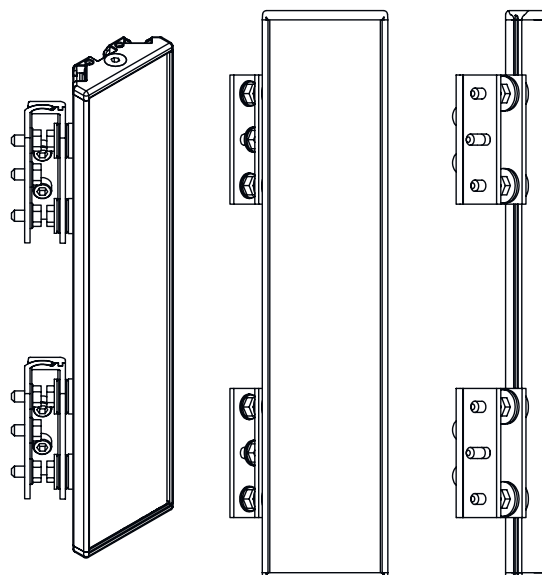

B

- A rückseitig
B seitlich 45°