

技術データシート


接続回線

製品番号: 150717

CB-M12-2000-5GM

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図

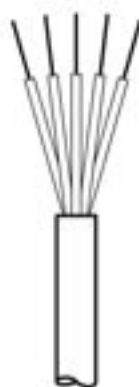

写真と異なる場合があります



仕様書

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	TPU
極数	5-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向
コンタクト毎の動作電流	4 A
ロック	ねじ止め

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

伝導特性

心線数	5 個数
心線断面	0.34 mm ²
シースの色	黒色
シールド	いいえ
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	6 mm
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	TPU
極数	5-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向
コンタクト毎の動作電流	4 A
ロック	ねじ止め

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

回線図

配線パターン

