

## 技術データシート

### 接続回線

製品番号: 50143055

KD PL-M12-5A-P0-150

#### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります



## 仕様書

### 基本仕様

適している MD 748i

### 電気的仕様

#### パフォーマンスデータ

消費電圧 50 V AC / 60 V DC

### コネクタ

#### コネクタ 1

コネクタの種類 丸形プラグ

ネジ寸 M12

タイプ メス

極数 5 - 極

コーティング L-符号化

モデル 軸方向

丸形プラグ、LED いいえ

#### 伝導特性

心線数 5 個数

心線断面 1.5 mm<sup>2</sup>

シースの色 グレー

シールド はい

ケーブルモデル コネクタケーブル (片側コネクタなし)

ケーブル直径 (外) 8 mm

ケーブル長 15,000 mm

シースの素材 PUR

心線の絶縁 PP

スタートアップ速度 水平で5 m、最大 5 m/s 走行距離と最大 50 m / s<sup>2</sup> の加速

ドラッグチェーン適応 はい

### 機械の仕様

曲げサイクル 10,000,000 個数

曲げ半径 非固定、最小 最低ケーブル直径の7.5倍

曲げ半径 固定、最小 最低ケーブル直径の4倍

### 操作と表示

### 周囲データ

周囲温度、動作時、非固定 -30 ... 90 °C

周囲温度、動作時、固定設置 -40 ... 90 °C

### 認証

保護等級 IP 65

IP 67

IP 69K

認可 c UL US

### 分類

関税分類番号 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

## 電気的接続

### コネクタ 1

コネクタの種類 丸形プラグ

ネジ寸 M12

タイプ メス

極数 5 - 極

コーティング L-符号化

モデル 軸方向

丸形プラグ、LED いいえ

### ピン

1 茶色


2 白

3 青

4 黒色

5 グレー

### 心線色

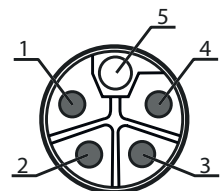

## 回線図

### 配線パターン

