

技術データシート


接続回線

製品番号: 50148350

KD U-M12-4A-T0-050 F+B

目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 回線図
- アクセサリ

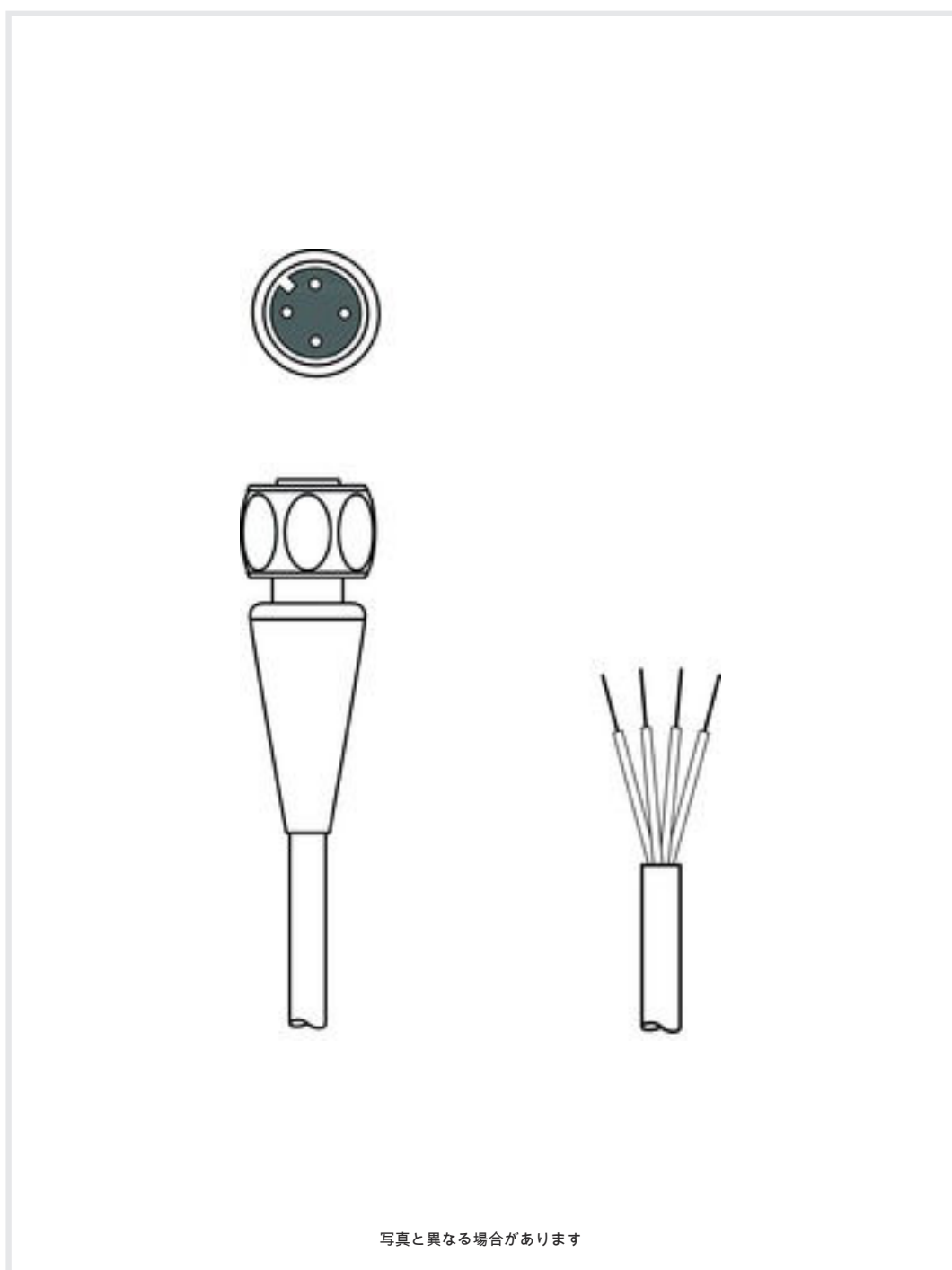

仕様書

基本仕様

| | |
|----------|---------------------|
| アプリケーション | 化学的条件 清潔および湿った領域 |
|----------|---------------------|

電気的仕様

| | |
|------------|--------------|
| パフォーマンスデータ | |
| 消費電圧 | 最大60 V AC/DC |

コネクタ

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| コネクタ 1 | |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| ハンドル本体の素材 | PP |
| シールの素材 | EPDM |
| 極数 | 4 -極 |
| コーティング | Aコード |
| モデル | 軸方向 |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |
| ロック | ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク 0.6 Nm、セルフロック |

| | |
|---------|--------|
| コネクタ 2 | |
| コネクタの種類 | オープン末端 |

| | |
|------------|---------------------------------------------------|
| 伝導特性 | |
| 心線数 | 4 個数 |
| 心線断面 | 0.34 mm ² |
| AWG | 22 |
| シースの色 | グレー |
| シールド | いいえ |
| シリコン非含有 | はい |
| ケーブルモデル | コネクタケーブル (片側コネクタなし) |
| ケーブル直径 (外) | 4.6 mm |
| ケーブル長 | 5,000 mm |
| シースの素材 | TPE |
| 心線の絶縁 | TPE |
| ドラッグチェーン適応 | はい |
| シースの特徴 | ハロゲンフリー、PWISフリー、リサイクル可能、高い耐熱性 |
| シースの強度 | 酸、アルカリ、オゾンおよび海水に耐性、耐加水分解、P3-topactiveに対する検証済みの耐久性 |

機械の仕様

| | |
|-------------|--------------|
| レンチサイズ | 14 mm |
| 重量 | 70 g |
| 曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の10倍 |
| 曲げ半径 固定、最小 | 最低ケーブル直径の5倍 |

操作と表示

周囲データ

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 周囲温度、動作時、追加情報 | ドラッグチェーン: -25 °C ... +60 °C |
| 周囲温度、動作時、非固定 | -40 ... 105 °C |
| 周囲温度、動作時、固定設置 | -40 ... 105 °C |

認証

| | |
|------|----------------------------------|
| 保護等級 | IP 65 IP 67 IP 68 IP 69 |
| 認可 | ECOLAB |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

電気的接続

コネクタ 1

| | |
|-----------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| ハンドル本体の素材 | PP |
| シールの素材 | EPDM |

電気的接続


コネクタ 1

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 極数 | 4-極 |
| コーディング | Aコード |
| モデル | 軸方向 |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |
| ロック | ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク0.6 Nm、セルフロック |

ピン

心線色

| | |
|---|----|
| 1 | 茶色 |
| 2 | 白 |
| 3 | 青 |
| 4 | 黒色 |

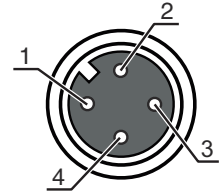


コネクタ 2

| | |
|---------|--------|
| コネクタの種類 | オープン末端 |
|---------|--------|

回線図

配線パターン

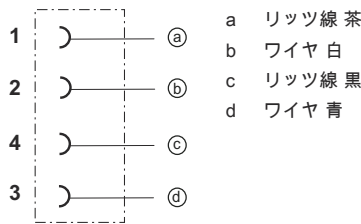

アクセサリ

一般

| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|--|----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | 50148408 | TT SW 14 | 工具 | 種類: トルクレンチ用の外側六角ボルト レンチサイズ: 14 mm 素材: ステンレス, プラスチック 周囲温度: -40 ... 120 °C |

注意



☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイト アイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。