

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

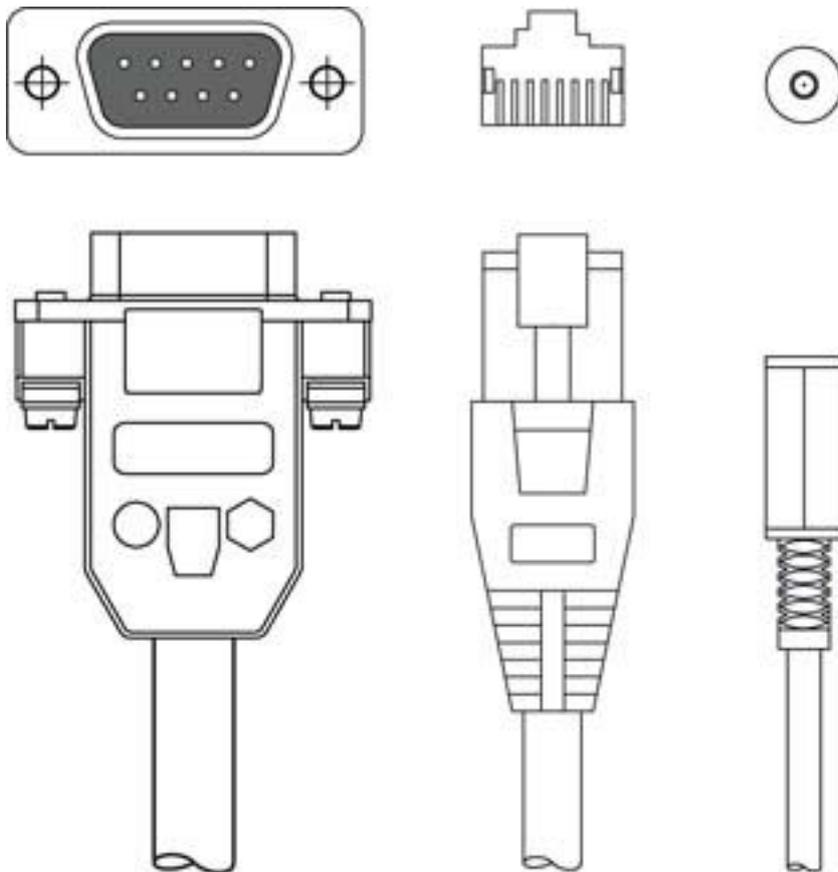


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	HS 66x8
Geeignet für Schnittstelle	RS 232

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	steckbar
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	6 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsdurchmesser (außen)	6 mm
Leitungslänge	2.000 mm
Werkstoff Mantel	TPU
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855


Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Pin Pinbelegung

1	Cable ID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC

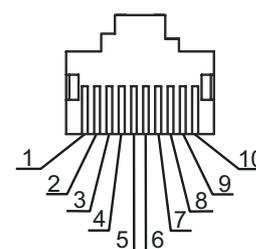


Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Elektrischer Anschluss

Pin	Pinbelegung
1	Schirm
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	n.c.

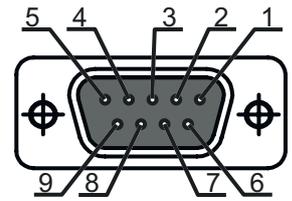

Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	steckbar
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial