

## 技術データシート

### 信号タワー部

製品番号: 50130438

E7-MW2

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 注意



写真と異なる場合があります



仕様書

|      |    |
|------|----|
| 基本仕様 |    |
| シリーズ | E7 |

|         |              |
|---------|--------------|
| コネクタ    |              |
| コネクタ 1  |              |
| コネクタの種類 | クランプ         |
| クランプの種類 | テンションスプリング技術 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 機械の仕様          |               |
| 外形             | シリンダー状        |
| 寸法 ( 直径 x 長さ ) | 70 mm x 81 mm |
| 筐体の素材          | プラスチック        |
| 正味重量           | 295 g         |
| 筐体色            | 黒色            |
| 取り付け部のモデル      | ブラケット取り付け     |
| 取り付けの種類、設備側    | ネジ止め可/ 水平     |
| ドームモジュール       | 最大10個         |
| モジュールの取り付け     | 両側            |
| エンドキャップの種類     | 2 個数          |


|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲データ    |               |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |

|      |       |
|------|-------|
| 認証   |       |
| 保護等級 | IP 66 |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分類           |          |
| 関税分類番号       | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371235 |
| ECLASS 8.0   | 27371235 |
| ECLASS 9.0   | 27371232 |
| ECLASS 10.0  | 27371235 |
| ECLASS 11.0  | 27371235 |
| ECLASS 12.0  | 27371235 |
| ECLASS 13.0  | 27371235 |
| ECLASS 14.0  | 27371235 |
| ECLASS 15.0  | 27371235 |
| ECLASS 16.0  | 27371235 |
| ETIM 5.0     | EC001154 |
| ETIM 6.0     | EC001154 |
| ETIM 7.0     | EC001154 |
| ETIM 8.0     | EC001154 |
| ETIM 9.0     | EC001154 |
| ETIM 10.0    | EC001154 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

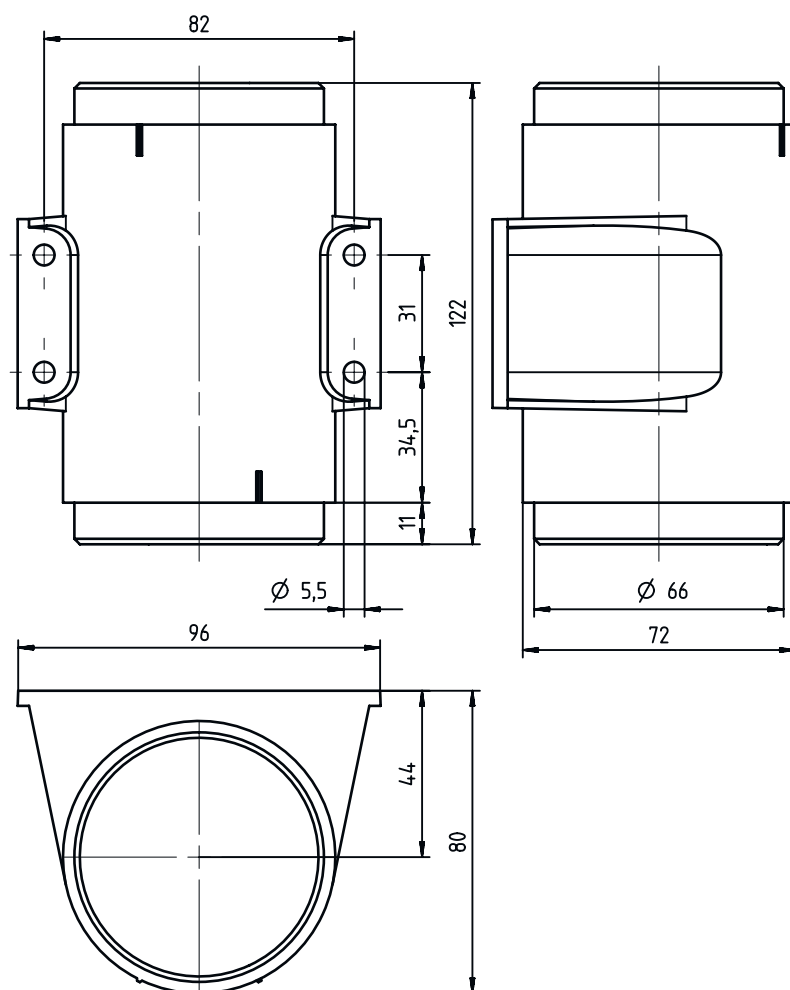

## 電気的接続

### コネクタ 1

コネクタの種類  
クランプの種類

クランプ  
テンションスプリング技術

## 注意



目的に合ったご利用にご注意ください！



- ⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

## 注意



ULアプリケーションの場合：



⚠ ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。