

技術データシート  
確認応答ユニット  
製品番号: 50141871  
AC-ABF11



写真と異なる場合があります

## 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- アクセサリ

仕様書

電気の仕様

|            |                |
|------------|----------------|
| 接点配列       | NO ( 1 )       |
| ボタンによる切替電流 | 1 ... 1,000 mA |
| 電流負荷、最大    | 10 A           |
| パフォーマンスデータ |                |
| 消費電流、最大    | 5 ... 20 mA    |
| 定格絶縁電圧     | 500 V AC/DC    |

コネクタ

|         |        |
|---------|--------|
| コネクタ数   | 1 個数   |
| コネクタ 1  |        |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ  |
| ネジ寸     | M12    |
| タイプ     | オス     |
| 素材      | プラスチック |
| 極数      | 4 -極   |
| コーディング  | A コード  |

機械の仕様

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 72 mm x 56 mm x 80 mm   |
| 筐体 プラスチック          | 強化ガラスファイバ ( PPS )、自己消火性 |
| 正味重量               | 250 g                   |
| 筐体色                | グレー<br>黒色               |
| 薄板クランプの素材          | ステンレス                   |

操作と表示

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 表示の種類  | LED<br>連続光                |
| コントローラ | 1コマンドトランスミッタ ( プッシュボタン青 ) |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |

認証


|      |                 |
|------|-----------------|
| 保護等級 | IP 67<br>IP 69K |
| 保護等級 | III             |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0   | 27279290 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27371246 |
| ECLASS 11.0  | 27371246 |
| ECLASS 12.0  | 27371246 |
| ECLASS 13.0  | 27371246 |
| ECLASS 14.0  | 27371246 |
| ECLASS 15.0  | 27371246 |
| ECLASS 16.0  | 27371246 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

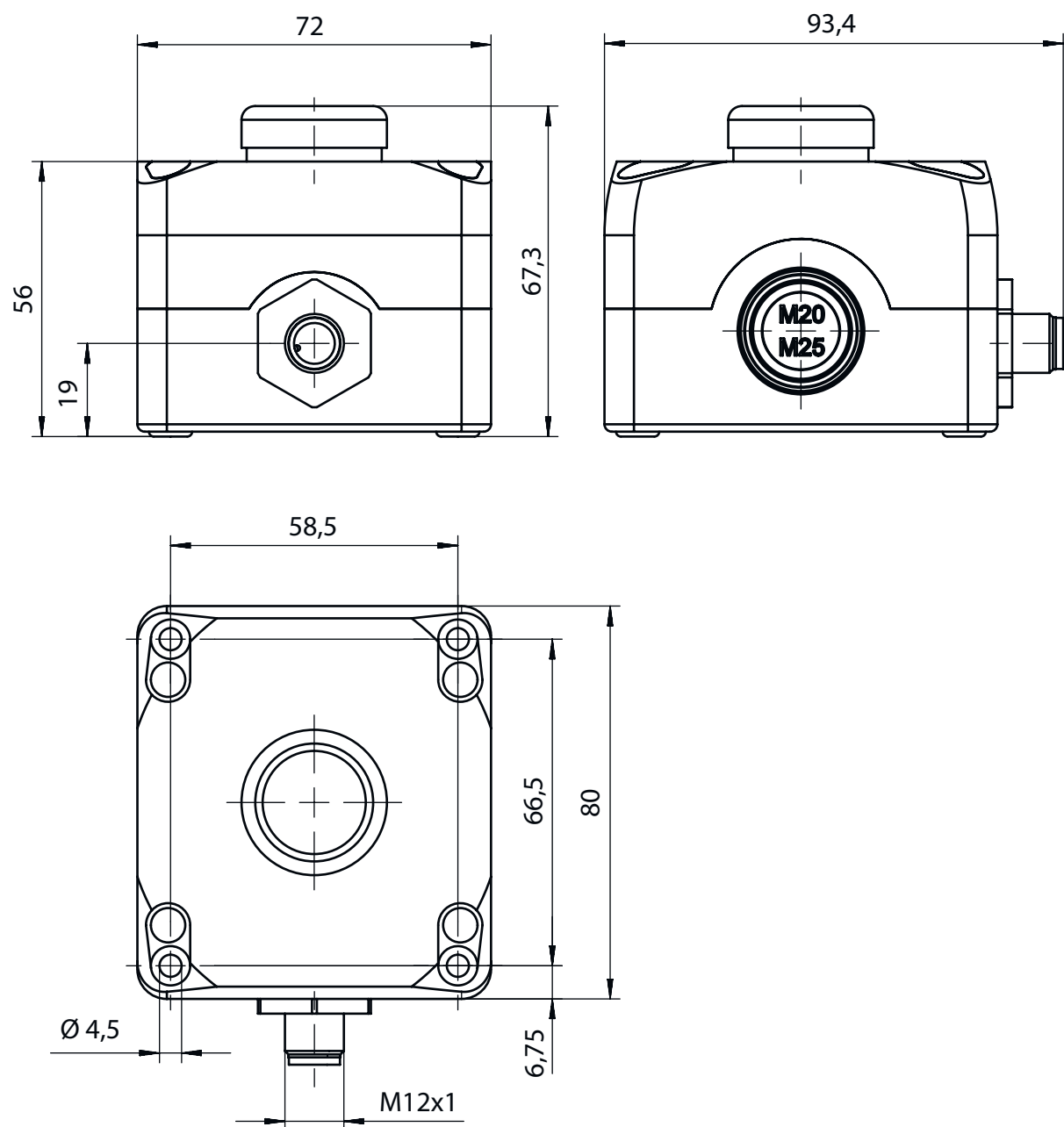


## 電氣的接続

### コネクタ 1

|         |        |
|---------|--------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ  |
| ネジ寸     | M12    |
| タイプ     | オス     |
| 素材      | プラスチック |
| 極数      | 4-極    |
| コーディング  | Aコード   |

## 電氣的接続

| ピン | ピン配列     | 心線色 |
|----|----------|-----|
| 1  | NO ( 1 ) | 茶色  |
| 2  | LED      | 白   |
| 3  | LED      | 青   |
| 4  | NO ( 1 ) | 黒色  |

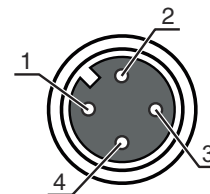

## アクセサリ

### コネクタ関連・コネクタケーブル

| 製品番号     | 名称                 | 製品   | 説明                                                                                                                                             |
|----------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50130648 | KD U-M12-4A-V1-020 | 接続回線 | アプリケーション: 化学的条件<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 4 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: いいえ<br>ケーブル長: 2,000 mm<br>シースの素材: PVC |
| 50130651 | KD U-M12-4A-V1-030 | 接続回線 | アプリケーション: 化学的条件<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 4 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: いいえ<br>ケーブル長: 3,000 mm<br>シースの素材: PVC |
| 50130652 | KD U-M12-4A-V1-050 | 接続回線 | アプリケーション: 化学的条件<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 4 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: いいえ<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PVC |

#### 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。