

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50120999

K-DS M12A-8P-4P-2m-L-PUR

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図

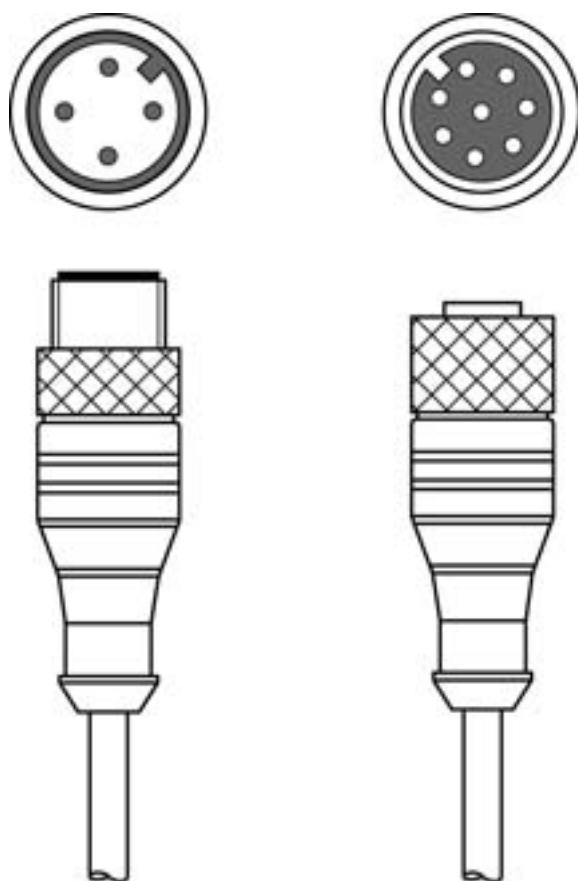

写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

## コネクタ

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## 伝導特性

心線数	4 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	0.34 mm
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	はい
スタートアップ速度	水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m /s <sup>2</sup> の加速

## 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## 回線図

