

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50130488

KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C

目次

- 仕様書
- 電気的接続

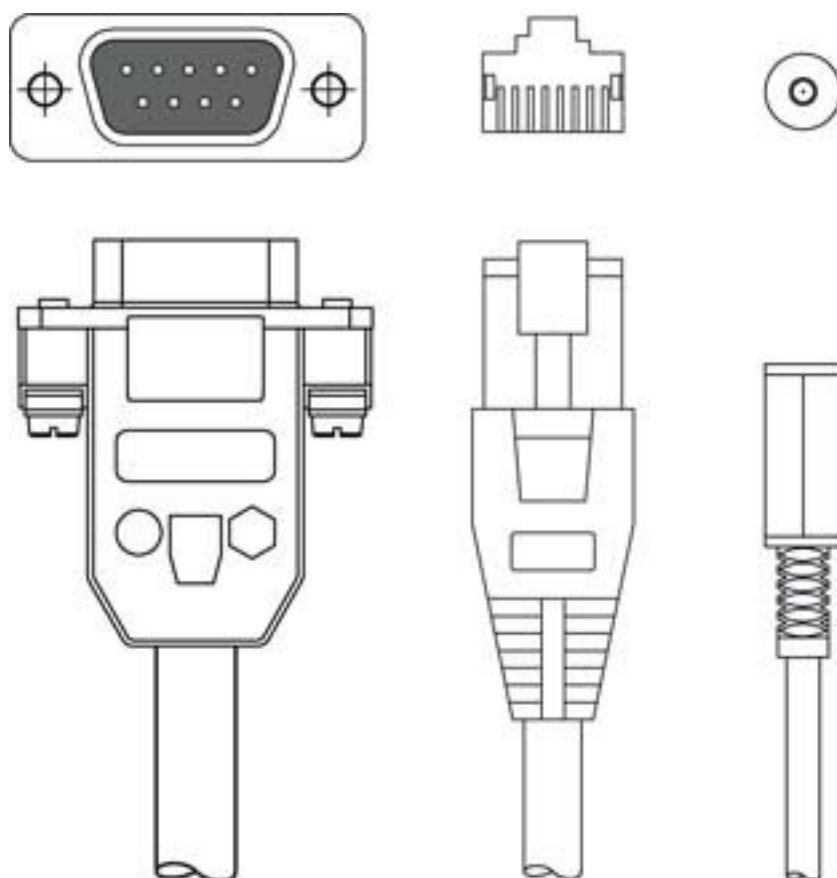

写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 基本仕様

適している	モバイル 2次元コードリーダー シリーズ IT 6200
インターフェイスに適合	RS 232 TTL

## コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	RJ41
コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグブル
タイプ	メス
極数	2 -極
モデル	軸方向

## 伝導特性

心線数	9 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	スパイラルコード
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	2,400 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

## 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	RJ41
---------	------

## コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグブル
タイプ	メス
極数	2 -極
モデル	軸方向