

Technisches Datenblatt Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50114521

KB USB-1 IT190x

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

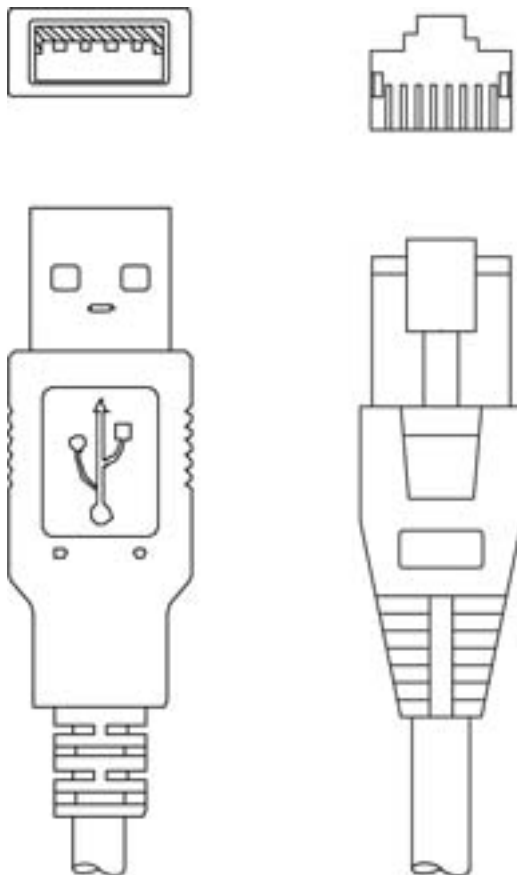


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g
	Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g
	Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1910
	Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i
	Mobile Barcodeleser Serie IT 1300
Geeignet für Schnittstelle	USB

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 1.1 Standard-A

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	glatt
Leitungsdurchmesser (außen)	5 mm
Leitungslänge	3.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855


Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
Rundstecker, LED	Nein

Pin Pinbelegung

1	Schirm
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-

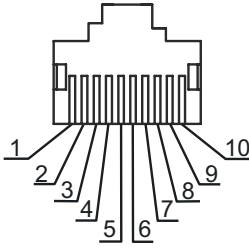

Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 1.1 Standard-A

Pin Pinbelegung

1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

