

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50115050

K-DS M12A-MA-8P-3m-S-PUR

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

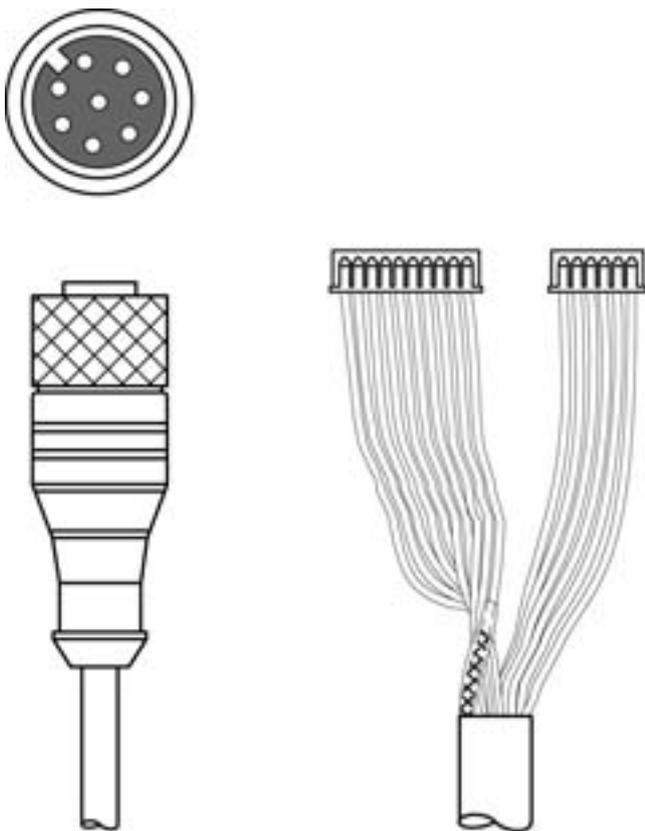


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Applikation	Öl-/Schmiermittelbeständig
-------------	----------------------------

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
---------------------	-------------

Gewindegröße	M12
--------------	-----

Typ	female
-----	--------

Polzahl	8 -polig
---------	----------

Kodierung	A-kodiert
-----------	-----------

Ausführung	axial
------------	-------

Rundstecker, LED	Nein
------------------	------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	JST ZHR
---------------------	---------

Polzahl	10 -polig
---------	-----------

	6 -polig
--	----------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	8 St.
--------------	-------

Farbe Mantel	grau
--------------	------

Geschirmt	Ja
-----------	----

Leitungsausführung	Verbindungsleitung
--------------------	--------------------

Leitungslänge	3.000 mm
---------------	----------

Werkstoff Mantel	PUR
------------------	-----

Schleppkettentauglichkeit	Nein
---------------------------	------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
-----------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
---------------------	-------------

Gewindegröße	M12
--------------	-----

Typ	female
-----	--------

Polzahl	8 -polig
---------	----------

Kodierung	A-kodiert
-----------	-----------

Ausführung	axial
------------	-------

Rundstecker, LED	Nein
------------------	------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	JST ZHR
---------------------	---------

Polzahl	10 -polig
---------	-----------

	6 -polig
--	----------