

Technisches Datenblatt

Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50142509

KD S-M30-30A-P1-100

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

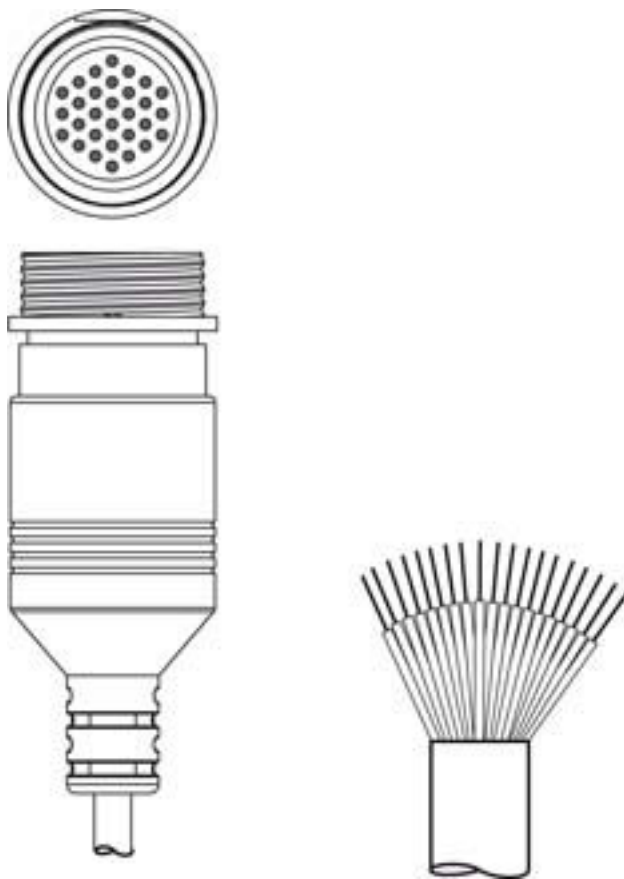


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

| | |
|-------------|----------------------|
| Applikation | Chemikalienbeständig |
|-------------|----------------------|

Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M30 |
| Typ | female |
| Polzahl | 30 -polig |
| Ausführung | axial |
| Rundstecker, LED | Nein |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|--------------|
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
|---------------------|--------------|

Leitungseigenschaften

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Anzahl Adern | 30 St. |
| Farbe Mantel | schwarz |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Anschlussleitung (einseitig offen) |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 9 mm |
| Leitungslänge | 10.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Schleppkettentauglichkeit | Nein |

Zertifizierungen

| | |
|-------------|------|
| Zulassungen | RoHS |
|-------------|------|

Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

Elektrischer Anschluss


Anschluss 1

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M30 |
| Typ | female |
| Polzahl | 30 -polig |
| Ausführung | axial |
| Rundstecker, LED | Nein |
| Steckergehäuse | Schirm |

Pin

Adernfarbe

| | |
|----|--------------|
| 1 | weiß |
| 2 | braun |
| 3 | grün |
| 4 | grau |
| 5 | rosa |
| 6 | rot |
| 7 | gelb |
| 8 | schwarz |
| 9 | violett |
| 10 | grau / rosa |
| 11 | blau / rot |
| 12 | grün / weiß |
| 13 | braun / grün |
| 14 | gelb / weiß |
| 15 | braun / gelb |
| 16 | grau / weiß |
| 17 | braun / grau |
| 18 | rosa / weiß |
| 19 | braun / rosa |
| 20 | blau / weiß |

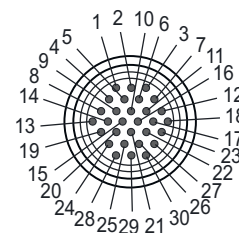

Elektrischer Anschluss

| Pin | Adernfarbe |
|-----|-----------------|
| 21 | blau / braun |
| 22 | rot / weiß |
| 23 | braun / rot |
| 24 | schwarz / weiß |
| 25 | braun / schwarz |
| 26 | gelb / grau |
| 27 | grün / rosa |
| 28 | - |
| 29 | blau |
| 30 | grau / grün |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|--------------|
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
|---------------------|--------------|