

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50138360

KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

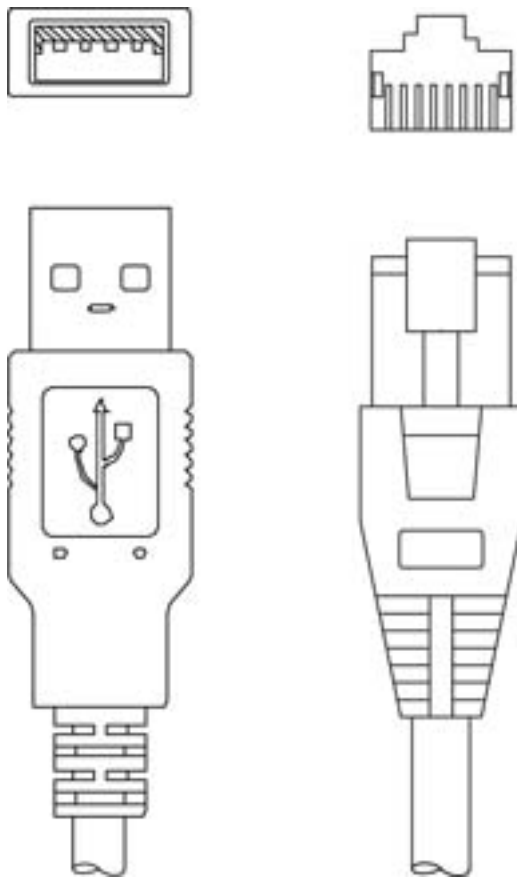


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	HS 66x8
Geeignet für Schnittstelle	USB

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 2.0 Standard-A

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsdurchmesser (außen)	5,5 mm
Leitungslänge	2.000 mm
Werkstoff Mantel	TPU
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855


Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
Rundstecker, LED	Nein

Pin Pinbelegung

1	Cable ID
2	+5 V DC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC

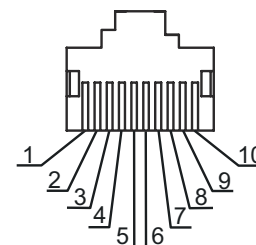

Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 2.0 Standard-A

Pin Pinbelegung

1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

