

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50113397

KB JST-HS-300

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss


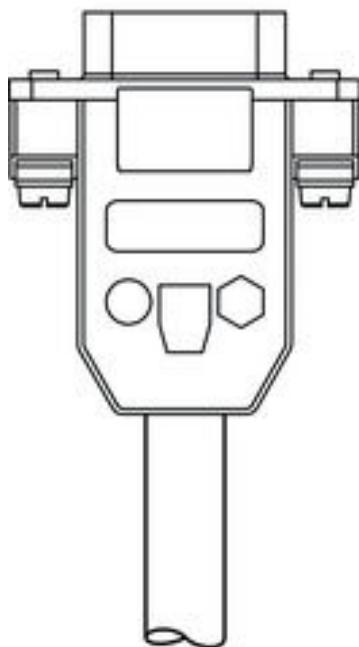


Abbildung kann abweichen

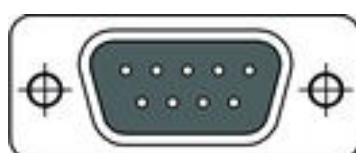

# Technische Daten

## Basisdaten

Applikation	Chemikalienbeständig
Geeignet für Schnittstelle	RS 232

## Elektrische Daten

Leistungsdaten	
Betriebsspannung	30 V AC/DC

## Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	JST ZHR
Polzahl	12 -polig
Rundstecker, LED	Nein

## Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	male
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

## Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	5 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	5,5 mm
Leitungslänge	300 mm
Werkstoff Mantel	PUR
Schleppkettenauglichkeit	Nein

# Elektrischer Anschluss

## Anschluss 1

Art des Anschlusses	JST ZHR
Polzahl	12 -polig
Rundstecker, LED	Nein

## Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	male
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial