

Technisches Datenblatt Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50154369

KB 4AC1 050

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss

Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Applikation	Öl-/Schmiermittelbeständig
Geeignet für Schnittstelle	RS 232

Elektrische Daten

Leistungsdaten	
Betriebsspannung	30 V AC/DC

Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	4 -polig
Rundstecker, LED	Nein
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	offenes Ende
Leitungseigenschaften	
Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	3,95 mm
Leitungslänge	5.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Ja

Mechanische Daten

Nettogewicht	99 g
Biegezyklen	5.000.000 St.


Bedienung und Anzeige

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

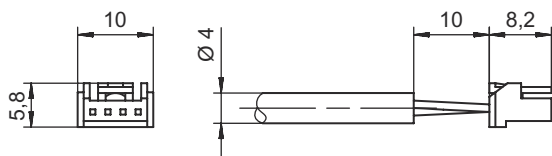

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	4 -polig
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------