

技術データシート

ディストリビュータ

製品番号: 50130990

MD 7XXP-11-88IO3-12



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 回線図
- 操作と表示
- アクセサリ



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
総電流	1.5 A
ロジック入力データ	
入力電圧 U _N	24 V DC
入力	
スイッチエレメント	PNP

コネクタ

マスターコネクタ	
コネクタの種類	丸形プラグ
機能	コントローラへの接続
ネジ寸	M12
極数	12 -極
コーディング	A コード
タイプ	オス
分配機コネクタ	
コネクタ数	8 個数
ネジ寸	M8
極数	3 -極
コーディング	A コード
タイプ	メス
素材	プラスチック
シール O のリング素材	TPU
接点の素材	金メッキ
コンタクト毎の動作電流	1.5 A

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	30 mm x 31.5 mm x 127 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	127 g
ネジ締め付けトルク	0 N・m

操作と表示

表示の種類	LED
-------	-----

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 70 °C, 接続されたケーブルに応じて
----------	------------------------------

認証


保護等級	IP 65
	IP 67
認可	c UL US

分類

関税分類番号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ECLASS 15.0	27440108
ECLASS 16.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585
UNSPSC 26.08	32151900


寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

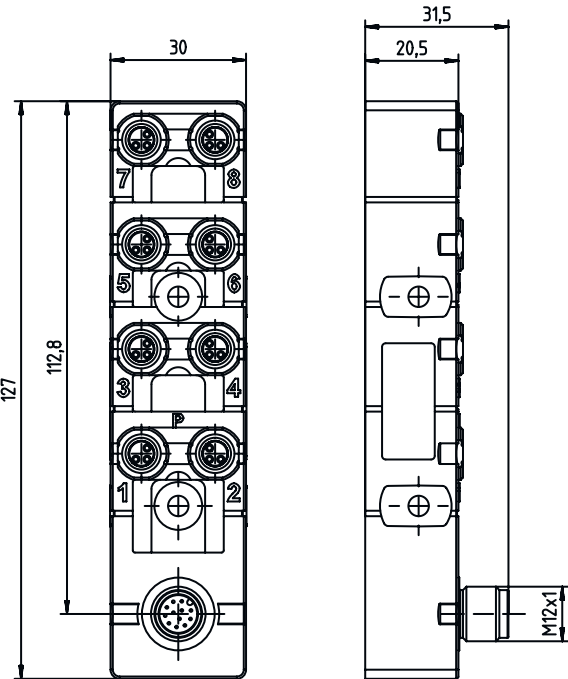


電気的接続


ピン	ピン配列	心線色
1	プラグ位置1-10/コンタクト1	茶色
2	プラグ位置1-10/コンタクト3	青
3	プラグ位置1/コンタクト4	白
4	プラグ位置2/コンタクト4	緑
5	プラグ位置5/コンタクト4	ピンク
6	プラグ位置3/コンタクト4	黄
7	プラグ位置7/コンタクト4	黒色
8	プラグ位置4/コンタクト4	グレー
9	プラグ位置6/コンタクト4	赤
10	プラグ位置8/コンタクト4	紫
11	プラグ位置9/コンタクト4	グレー / ピンク
12	プラグ位置10/コンタクト4	赤 / 青

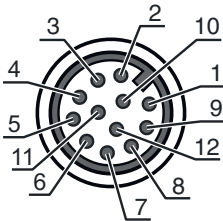

ピン	ピン配列	心線色
1	+	茶色
3	-	青
4	S1	前記表を参照

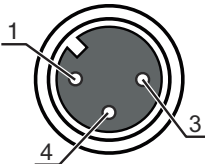

回線図

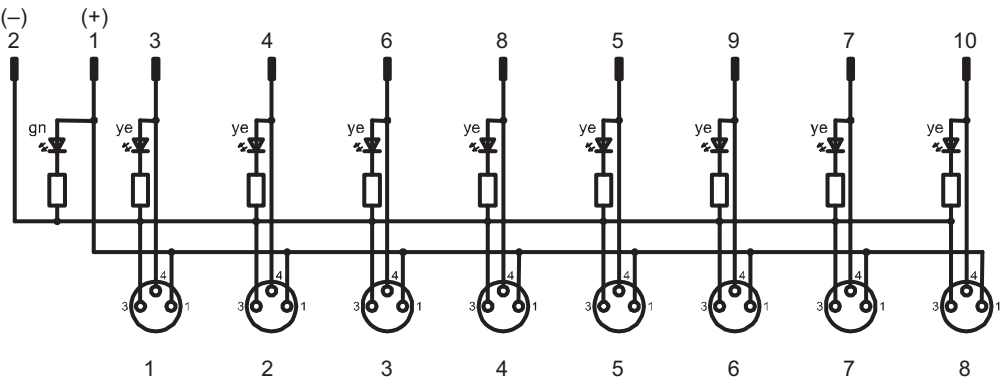

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯	動作電圧オン
2	黄、連続点灯	信号1

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

製品番号	名称	製品	説明
50139769	KD U-M12-CA-P1-020	接続回線	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 12 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 2,000 mm シースの素材: PUR
50139770	KD U-M12-CA-P1-050	接続回線	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 12 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR
50139771	KD U-M12-CA-P1-100	接続回線	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 12 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 10,000 mm シースの素材: PUR

アクセサリ

一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50134479	CAP M8K-Set	コネクタキャップ	種類: ゆるんだソケット場所に対する密閉カバー ネジ寸: M8 素材: プラスチック

注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。