

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50131529

KB 900-3000

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

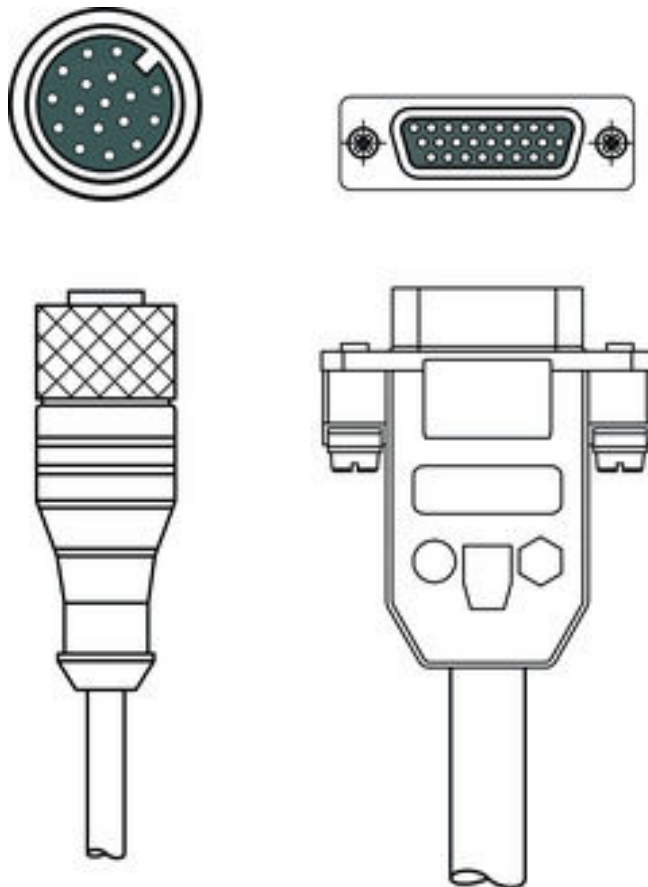


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	Barcodeleser Serie BCL 900i
--------------	-----------------------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	17 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-HD
Ausführung	axial
Polzahl	25 -polig
Typ	male

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	17 St.
Farbe Mantel	blau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungslänge	3.000 mm
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	175 g
--------------	-------

Bedienung und Anzeige

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	17 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-HD
Ausführung	axial
Polzahl	25 -polig
Typ	male