

## Technisches Datenblatt


### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50035863

CB-D9-3000-5GF/GM

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

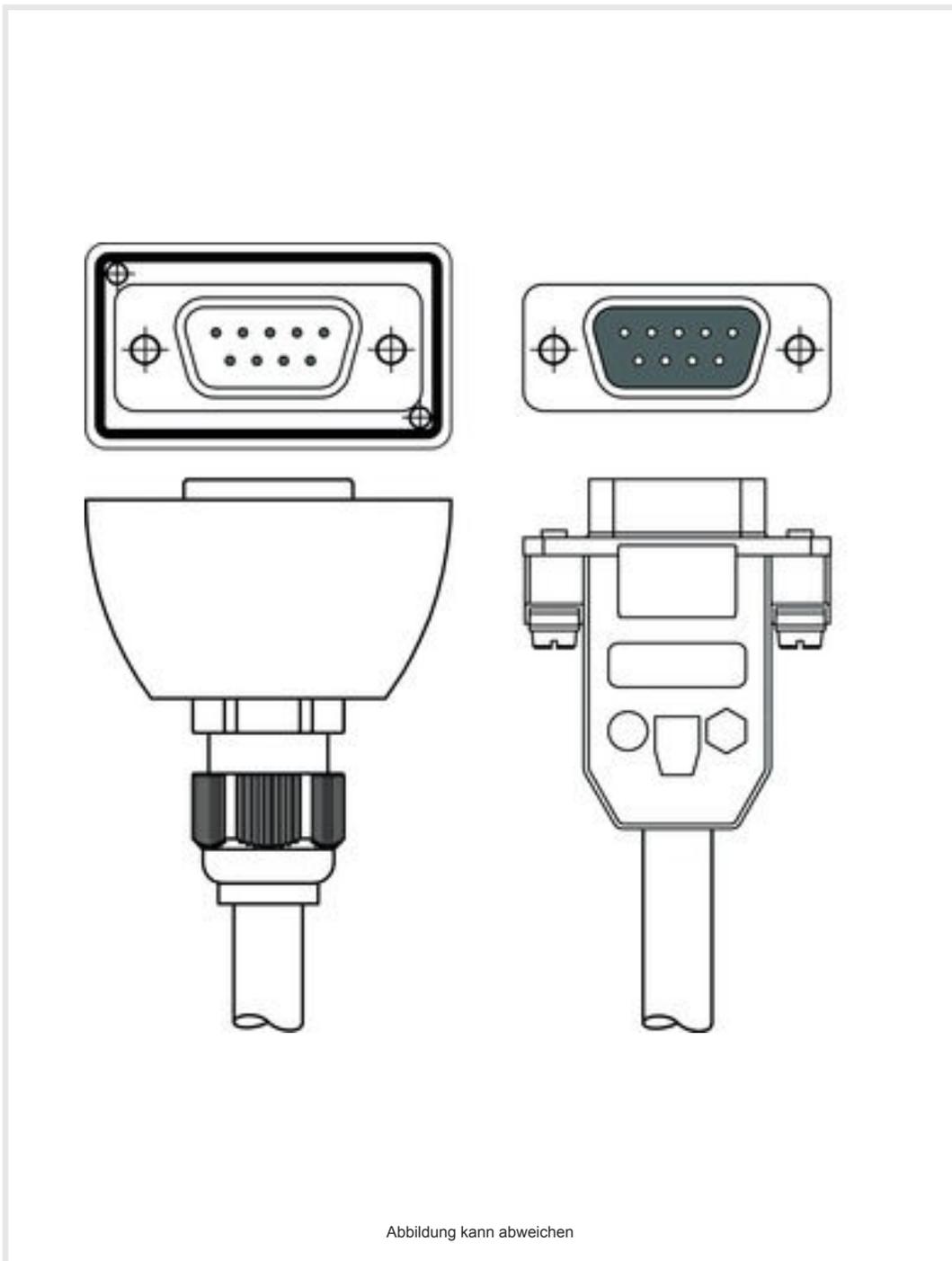

## Technische Daten

### Basisdaten

### Elektrische Daten

#### Leistungsdaten

Betriebsspannung 30 V AC/DC

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses Sub-D

Rundstecker, LED Nein

Typ female

Polzahl 9 -polig

Ausführung axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses Sub-D

Typ male

Polzahl 9 -polig

Ausführung axial

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern 5 St.

Geschirmt Ja

Leitungsausführung Verbindungsleitung

Leitungslänge 3.000 mm

Schleppkettentauglichkeit Nein

### Klassifikation

Zolltarifnummer 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ECLASS 15.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses Sub-D

Rundstecker, LED Nein

Typ female

Polzahl 9 -polig

Ausführung axial

### Anschluss 2

Art des Anschlusses Sub-D

Typ male

Polzahl 9 -polig

Ausführung axial