

技術データシート

接続回線

製品番号: 50154369

KB 4AC1 050

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーション	油/潤滑油に耐えられる
インターフェースに適合	RS 232

電氣的仕様

パフォーマンステータ	
消費電圧	30 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	JST ZHR
極数	4 -極
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端
伝導特性	
心線数	4 個数
シースの色	黒色
シールド	いいえ
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	3.95 mm
ケーブル長	5,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	はい

機械的仕様

正味重量	99 g
曲げサイクル	5,000,000 個数


操作と表示

分類

関税分類番号	85444995
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

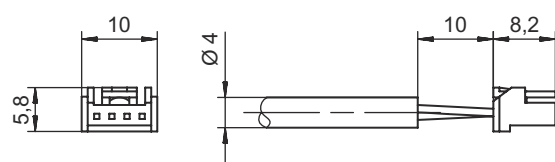

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	JST ZHR
極数	4 -極
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------