



Rot: Signalpegel

Grün: Grenzbereich

▲	2s	Teach (Main)
▲+▼	2s	Modus
▼	2s	Set
▲+▼	x2	Zurück

2024/03/07 50151483

MODUS

EINSTELLUNG

Beide Tasten ▲ + ▼ drücken, um in den Einstellmodus zu gelangen

**Ausgabe-
modus**

**Verstär-
kung ***

**Verzöge-
rungszeit**

Timer (s)


Sperre

Ende

**Invertierte
Anzeige**

Werkseinstellung

Ende

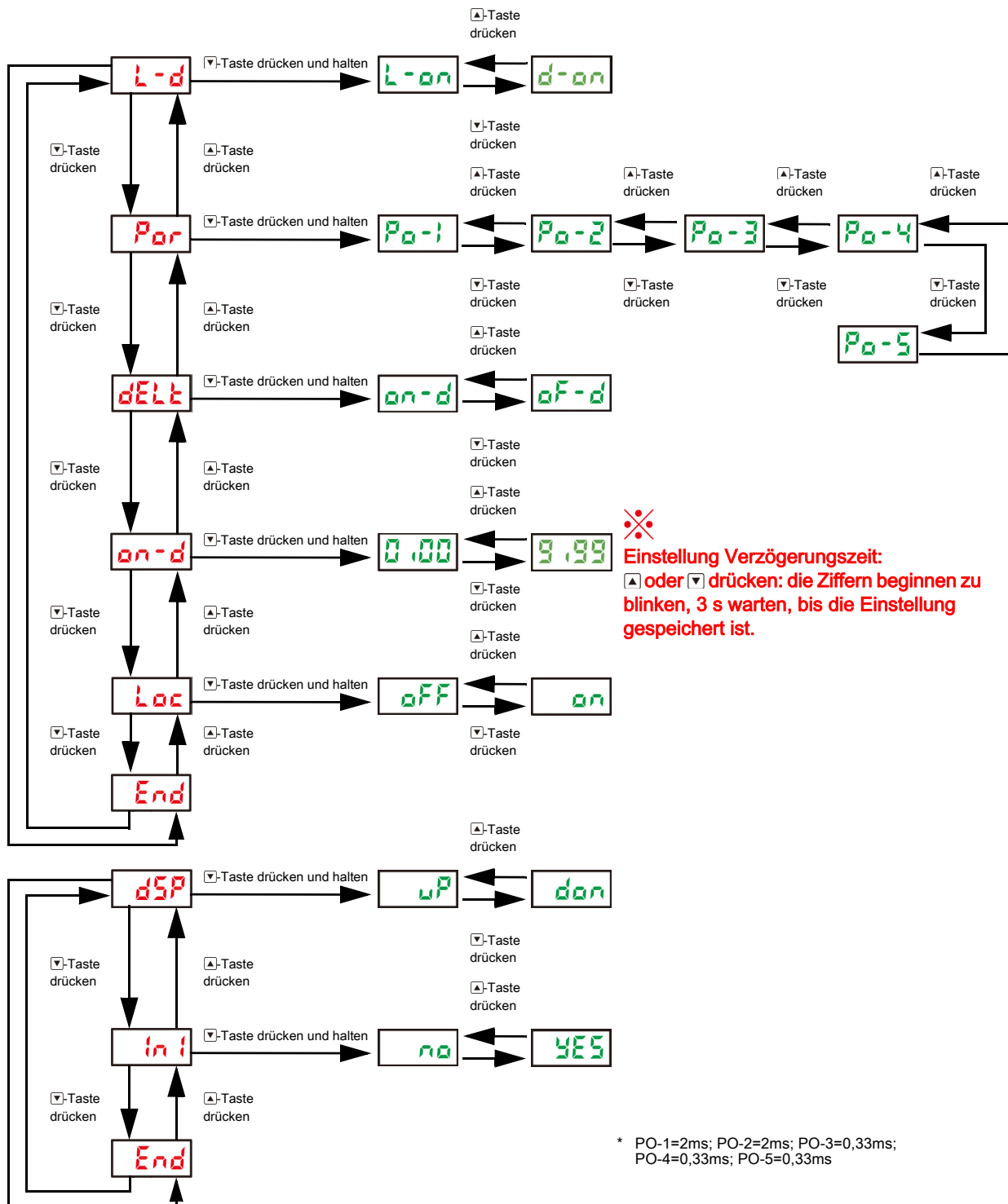






✘ **Einstellung Verzögerungszeit:**
 ▲ oder ▼ drücken: die Ziffern beginnen zu blinken, 3 s warten, bis die Einstellung gespeichert ist.

* PO-1=2ms; PO-2=2ms; PO-3=0,33ms;
 PO-4=0,33ms; PO-5=0,33ms




 


Technische Änderungen vorbehalten

Beide Tasten  +  drücken, um in den Einstellmodus zu gelangen





1. Modusauswahl

1.  und  zweimal drücken, um zur "Hauptanzeige" zurück zu gelangen (Ausgabe-Anzeige leuchtet grün).
2. -Taste drücken und 1,5 s halten, um in den "Einstellmodus" zu gelangen (Ausgabe-Anzeige leuchtet blau).
3.  oder  drücken, um zur "Modusauswahl" zu gelangen.



2. Einstellungen

1.  und  zweimal drücken, um zur "Hauptanzeige" zurück zu gelangen, wobei die letzte Einstellung gespeichert wird (Ausgabe-Anzeige leuchtet grün).
2. -Taste drücken und 1,5 s halten. Einstellungen bestätigen ( 1,5 s lang drücken, Ausgabe-Anzeige leuchtet blau), automatische Rückkehr zur Hauptanzeige.
3.  oder  drücken, um die "Einstellungsseite" umzuschalten.
4. Die Einstellungs-Auswahl blinkt, wenn Sie nichts auswählen, erfolgt nach 5 s die automatische Rückkehr zur "Hauptanzeige".

2. Sperre


1. off: alle Funktionen entsperrt.
on: alle Funktionen gesperrt, "Hauptanzeige" bleibt an, mit den Tasten  und  kann der Grenzwert verändert werden (nach langem Tastendruck um bis zu +10/-10).
2. Zum Entsperrten  und  in der "Hauptanzeige" gleichzeitig drücken, um in das "Lock"-Menü zu gelangen. Dort "off" wählen.
3. Die Einstellungs-Auswahl blinkt, wenn Sie nichts auswählen, erfolgt nach 5 s die automatische Rückkehr zur "Hauptanzeige".

Einstellung von Grenzwerten

 oder  einmal drücken, die Grenzwertanzeige blinkt (Abb. 1). Jetzt kann man die beiden Tasten erneut drücken, um den Grenzwert manuell einzustellen, oder man wartet 3 Sekunden ohne weitere Eingabe. Daraufhin wird der Grenzwert automatisch auf den angezeigten Wert eingestellt. Das Gerät speichert die eingestellten Werte.


1-Punkt Teach




Zur Auswahl des 1-Punkt Teach -Taste drücken und 1,5 s halten. In der roten Anzeige steht "good", die Schaltschwelle wird in grün angezeigt. Teach abgeschlossen.


※ Hellschaltung (L.on) oder Dunkelschaltung (D.on) kann man unter Ausgabemodus einstellen.


Einstellung für Lichttaster

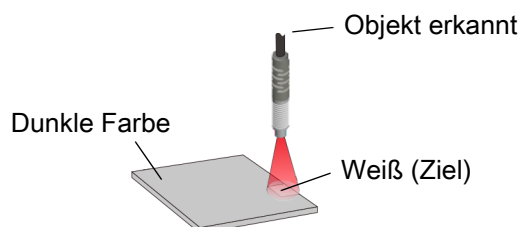

-Taste 1,5 s lang drücken.
Der automatische Teach ist abgeschlossen, wenn "good" in der roten Anzeige steht.

Einstellung für Einweg-Lichtschanke

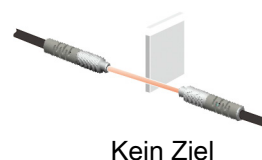

-Taste 1,5 s lang drücken.
Der automatische Teach ist abgeschlossen, wenn "good" in der roten Anzeige steht.