

## 技術データシート

### 接続回線

製品番号: 50154368

KB 4AC1 030

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続

写真と異なる場合があります



## 仕様書

### 基本仕様

|             |             |
|-------------|-------------|
| アプリケーション    | 油/潤滑油に耐えられる |
| インターフェースに適合 | RS 232      |

### 電氣的仕様

|            |            |
|------------|------------|
| パフォーマンスデータ |            |
| 消費電圧       | 30 V AC/DC |

### コネクタ

|            |                     |
|------------|---------------------|
| コネクタ 1     |                     |
| コネクタの種類    | JST ZHR             |
| 極数         | 4 -極                |
| 丸形プラグ、LED  | いいえ                 |
| コネクタ 2     |                     |
| コネクタの種類    | オープン末端              |
| 伝導特性       |                     |
| 心線数        | 4 個数                |
| シースの色      | 黒色                  |
| シールド       | いいえ                 |
| ケーブルモデル    | コネクタケーブル (片側コネクタなし) |
| ケーブル直径 (外) | 3.95 mm             |
| ケーブル長      | 3,000 mm            |
| シースの素材     | PVC                 |
| ドラッグチェーン適応 | はい                  |

### 機械的仕様

|        |              |
|--------|--------------|
| 正味重量   | 99 g         |
| 曲げサイクル | 5,000,000 個数 |


### 操作と表示

### 分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444995 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

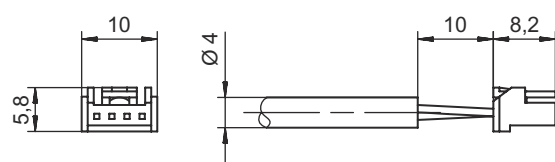

## 電氣的接続

### コネクタ 1

|           |         |
|-----------|---------|
| コネクタの種類   | JST ZHR |
| 極数        | 4 -極    |
| 丸形プラグ、LED | いいえ     |

### コネクタ 2

|         |        |
|---------|--------|
| コネクタの種類 | オープン末端 |
|---------|--------|