

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 548362

CB-M12-2000-5GF/GM

目次

- 仕様書
- 電気的接続

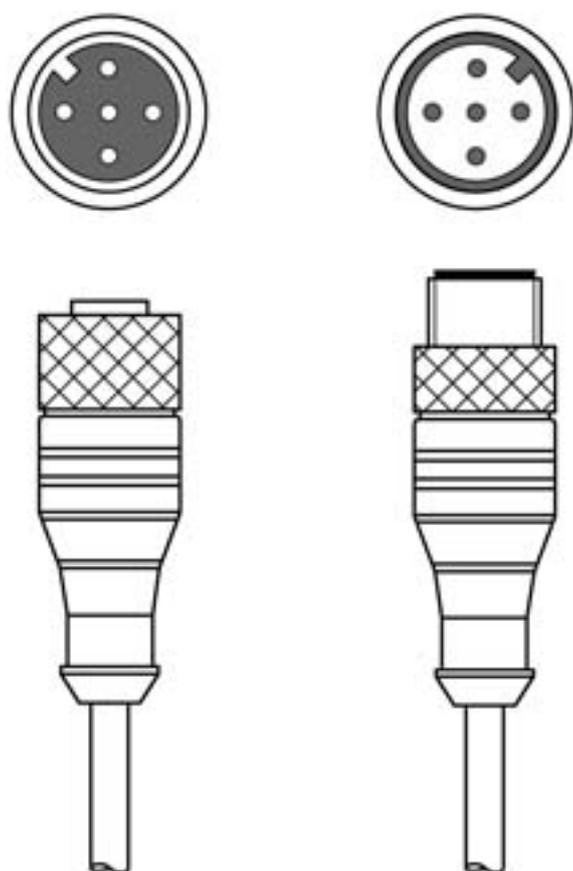

写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 電気的仕様

## コネクタ

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## 伝導特性

心線数	5 個数
心線断面	0.5 mm <sup>2</sup>
シースの色	黒色
シールド	いいえ
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	5.4 mm
ケーブル長	2,000 mm
心線の素材	銅
シースの素材	PUR

## 周囲データ

周囲温度、動作時、固定設置	-25 ... 50 °C
---------------	---------------

## 認証

認可	c UL
	UL

## 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向