

## Technisches Datenblatt

## Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50154365

KB 4AV1 030

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss

Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Applikation	Öl-/Schmiermittelbeständig
Geeignet für Schnittstelle	RS 232

### Elektrische Daten

#### Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	4 -polig
Rundstecker, LED	Nein

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	3,95 mm
Leitungslänge	3.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Mechanische Daten

Nettogewicht	99 g
--------------	------


### Bedienung und Anzeige

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444995
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

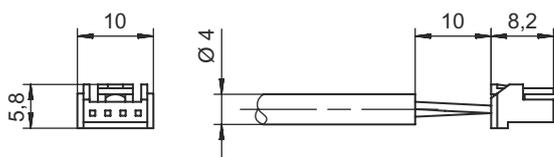

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	4 -polig
Rundstecker, LED	Nein

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------