

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50104586

KB TTL-RS232/PIN9 IT4xxx

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

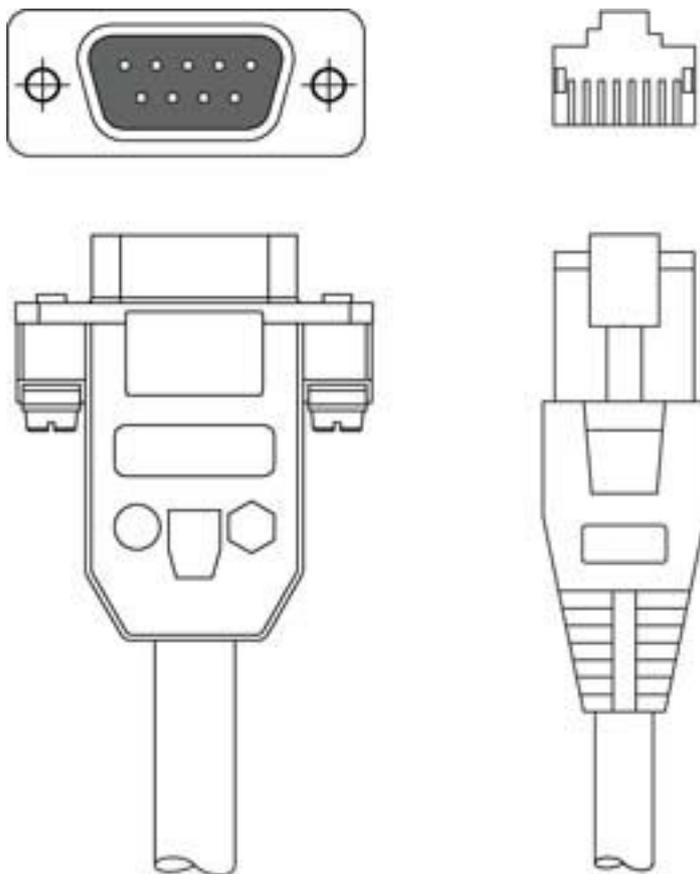


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	RS 232
	TTL

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	10 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Spiralleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	5 mm
Leitungslänge	2.300 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------