

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50143459

KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

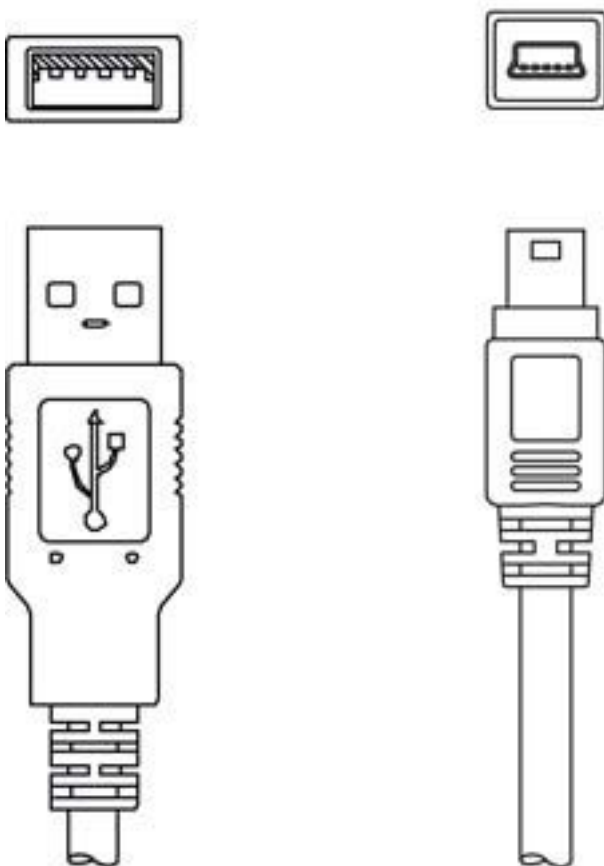


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Applikation	Öl-/Schmiermittelbeständig
Geeignet für Schnittstelle	USB

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	USB
Rundstecker, LED	Nein
Steckertyp	USB 2.0 Standard-A

Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 2.0 Micro-B

Leitungseigenschaften

Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungslänge	1.800 mm
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	40 g
--------------	------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	USB
Rundstecker, LED	Nein
Steckertyp	USB 2.0 Standard-A

Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 2.0 Micro-B