

## Technisches Datenblatt

### Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50011952

BK7 KB-092-12000- 4 SE

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder

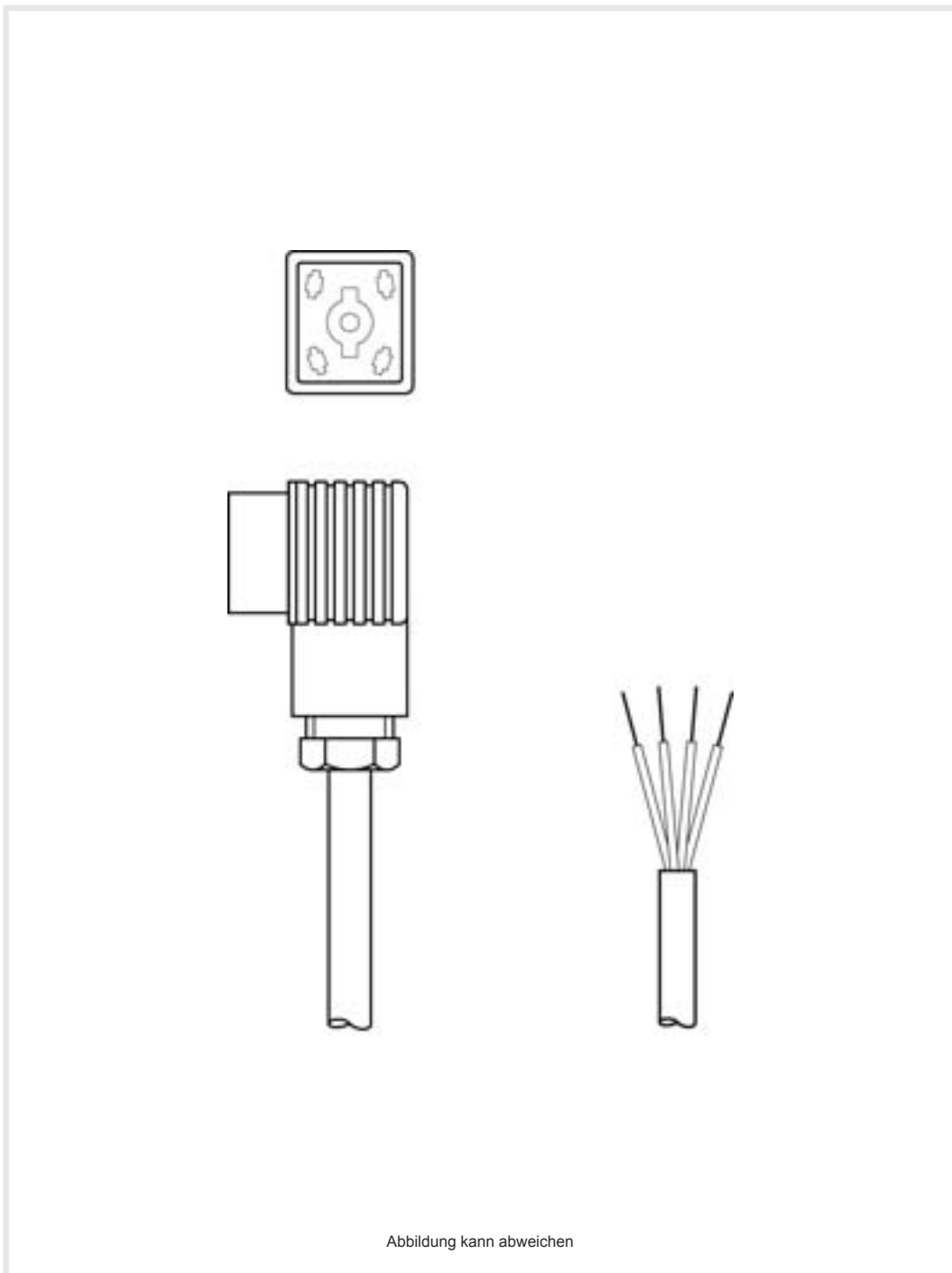


Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Applikation	Chemikalienbeständig
-------------	----------------------

### Elektrische Daten

#### Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Normstecker
Rundstecker, LED	Nein
Polzahl	4 -polig
Ausführung	gewinkelt
Typ	female

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	4,7 mm
Leitungslänge	12.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Mechanische Daten

Nettogewicht	377 g
--------------	-------

### Bedienung und Anzeige

#### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	5 ... 40 °C
-----------------------------	-------------

#### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Normstecker
Rundstecker, LED	Nein
Polzahl	4 -polig
Ausführung	gewinkelt
Typ	female

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

## Schaltbilder

